



RoHS

粉末塗装

保護構造 IP4X

ベージュ マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B


クリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK(例: TAB 2015-10K)をつけてご注文ください。

- 脱落防止式のカバー取付ねじを使用していますので、紛失する心配がありません。
- 鉄製基板の使用により、機器類の取付けが確実。

仕様

取付基板	鉄製基板 1.6mm
板厚	カバー 1.6mm ポデー 1.2mm
ハンドル	ローレットねじ M5X20

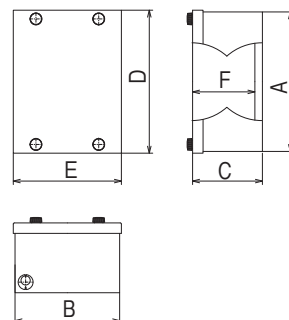

ターミナルボックス

TAB

フカサ 100mm (ドア下有効フカサ (F) 85mm)

ボックス寸法 (mm)			鉄製基板 (鉄板ベース)				カバー寸法 (mm)		基板寸法 (mm)		重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	納期区分		品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	タテ (D)	ヨコ (E)	タテ	ヨコ	
			ベージュ	クリーム							
200	150	100	◎	◎	TAB 2015-10	4,770	205	155	150	100	1.9
200	250	100	◎	⑥	TAB 2025-10	5,030	205	255	150	200	2.8
200	300	100	◎	⑥	TAB 2030-10	5,580	205	305	150	250	3.3
250	〃	〃	◎	⑥	TAB 2530-10	6,570	255	〃	200	〃	4.0
300	〃	〃	◎	⑥	TAB 3030-10	8,280	305	〃	250	〃	4.6
250	350	100	◎	⑥	TAB 2535-10	7,730	255	355	200	300	4.5
300	400	100	◎	⑥	TAB 3040-10	9,180	305	405	250	350	6.0

フカサ 160mm (ドア下有効フカサ (F) 145mm)

200	150	160	◎	⑥	TAB 2015-16	4,770	205	155	150	100	2.3
200	200	160	◎	⑥	TAB 2020-16	4,770	205	205	150	150	2.8
400	〃	〃	◎	⑥	TAB 4020-16	8,280	405	〃	350	〃	5.0
200	250	160	◎	⑥	TAB 2025-16	5,030	205	255	150	200	3.4
250	〃	〃	◎	⑥	TAB 2525-16	5,760	255	〃	200	〃	4.0
200	300	160	◎	⑥	TAB 2030-16	5,580	205	305	150	250	3.9
250	〃	〃	◎	⑥	TAB 2530-16	6,570	255	〃	200	〃	4.6
300	〃	〃	◎	⑥	TAB 3030-16	8,280	305	〃	250	〃	5.4
250	350	160	◎	⑥	TAB 2535-16	7,730	255	355	200	300	5.2
300	400	160	◎	⑥	TAB 3040-16	9,180	305	405	250	350	6.8
350	〃	〃	⑥	⑥	TAB 3540-16	10,400	355	〃	300	〃	7.8
400	〃	〃	◎	⑥	TAB 4040-16	11,500	405	〃	350	〃	8.7
350	450	160	◎	⑥	TAB 3545-16	11,500	355	455	300	400	8.6
400	500	160	◎	⑥	TAB 4050-16	12,800	405	505	350	450	10.5
500	〃	〃	◎	⑥	TAB 5050-16	14,800	505	〃	450	〃	12.7

(商品コード31)