


水切・防水・パッキン付

ページュ マンセル 5Y7/1
日塗工 H25-70B

- 窓ガラスは破損時安全な網入ガラスです。
- メーターパネルは計器類の取付け及び奥行調整に便利なスライド回転式。(25mmピッチ)
- 設置面には着脱式の基台(チャンネルベース)を採用していますので自立安定性に優れています。
- ボデーに下面開口プレートを装着。(取りはずし可能)
- ドアの表面に出っ張りの少ない平面ハンドル仕様。
- ドアストッパー付

仕様

取付基板	鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付 メーターパネル2.3mm
板厚	ドア 2.3mm ボデー 2.3mm 屋根 2.3mm 基台(チャンネルベース) 3.2mm
ハンドル	キャビネットタテ寸法1241mm以下 KH-110A (キー付防水平面ハンドル小 キー No.K200) キャビネットタテ寸法1441mm以上 KH-150A (キー付防水平面ハンドル大 キー No.K200)

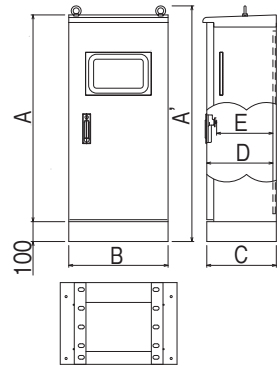

フカサ 350mm

(ドア下有効フカサ (D) 310mm ただしタテ 1241mm以下の場合は330mm
ハンドル下有効フカサ (E) 270mm ただしタテ 1241mm以下の場合は300mm)

キャビネット寸法 (mm)						ドア形式	鉄製基板 (鉄板ベース)			基板寸法 (mm)		重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	総外形寸法 (A')	メーターパネル寸法 (L)	窓ガラス (M)		納期区分	品番 (ページュ)	標準価格 (円)	タテ (F)	ヨコ (G)	
1,041	700	350	1,187	280	180	片扉	⑥	JOM 1070-35	146,000	920	620	93.9
1,241	〃	〃	1,387	280	180	〃	⑥	JOM 1270-35	156,000	1,120	〃	104.4
1,441	〃	〃	1,587	380	280	〃	◎	JOM 1470-35	167,000	1,280	600	114.9
1,641	〃	〃	1,787	380	280	〃	◎	JOM 1670-35	198,000	1,480	〃	125.4
1,941	〃	〃	2,087	480	380	〃	⑥	JOM 1970-35	249,000	1,780	〃	141.1
2,141	〃	〃	2,287	480	380	〃	⑥	JOM 2170-35	334,000	1,980	〃	151.6
1,641	800	350	1,787	380	280	片扉	⑥	JOM 1680-35	227,000	1,480	700	138.1
1,941	〃	〃	2,087	480	380	〃	⑥	JOM 1980-35	254,000	1,780	〃	156.1

※設置条件により地震、台風時に転倒の恐れがあります。必要に応じ、転倒防止処理を行ってください。

(商品コード31)