


引込計器盤用キャビネット MI・MO 鉄板製 / 屋内・屋外兼用 (MI) 屋外用 (MO)

水切・防水・パッキン付

- 検針窓には3mm厚の強化板ガラスを使用。
- 内蝶番式で堅牢な構造。
- 封印キーハンドルによりドアの封印が可能。
- 電子式 WHM の収納も可能です。
- 屋根がボデーに溶接してあり、背面、左右側面ともフラットな構造。(MOのみ)
- 水切・防水 (スポンジパッキン付) 構造。
- ヨコ500mm以上のスイッチスペース付にはセパレータを取付け (ヨコ500mmは1枚、ヨコ700mmは2枚)

仕様


取付基板	木製基板	WHM部 25mm	スイッチ部 15mm/方眼目盛付
板厚	ドア 1.6mm	ボデー 1.6mm	屋根 (MOのみ) 1.6mm
ハンドル	右開き C-30FL (封印付/C-30Fキーハンドル)	左開き C-30FR (封印付/C-30Fキーハンドル)	

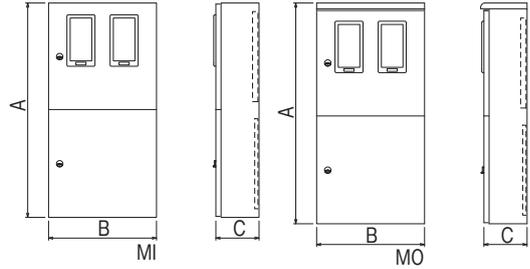

MI 100P / MO 100 MI 100LP / MO 100L MI 100HP / MO 100H MI 120P / MO 120 MI 200P / MO 200 MI 200LP / MO 200L



MI 200SP / MO 200S MI 200VP / MO 200V MI 200HP / MO 200H MI 220P / MO 220 MI 300P / MO 300 MI 400SP / MO 400S

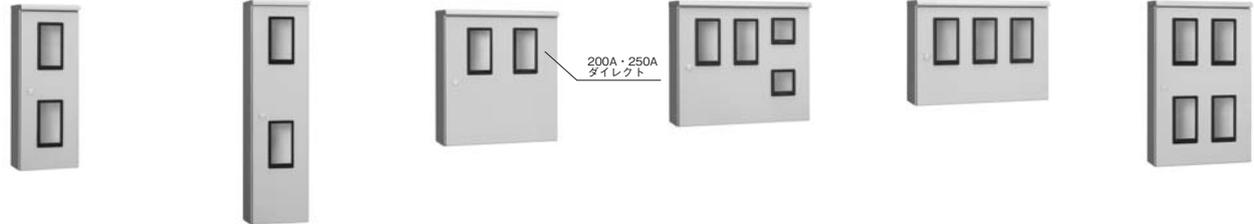

MI 400VP / MO 400V MI 200-1P / MO 200-1 MI 200T-1P / MO 200T-1 MI 200S-1P / MO 200S-1 MI 400S-2P / MO 400S-2



注)200Aダイレクトは中部電力、九州電力、沖縄電力用です。
250Aダイレクトは北海道電力、東北電力用です。

全電力管内向け (東京電力・耐候型使用地域も含む) (スイッチ部ドア下有効フカサ 170mm / スイッチ部ハンドル下有効フカサ 140mm)

キャビネット寸法 (mm)			屋根なし				屋根付				機器取付スペース	MO重量(kg)
タテMI(MO) (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	納期区分		標準価格 (円)	納期区分		標準価格 (円)				
			ページ	クリーム		ページ	クリーム		ページ	クリーム		
500(530)	300	200	◎	◎	MI 100P	26,900	◎	◎	MO 100	27,700	WHM120A×1	13.5
600(630)	400	200	◎	◎	MI 100LP	31,700	◎	◎	MO 100L	36,800	WHM120A×1 (200A対応可)	20.5
650(680)	〃	〃	◎	◎	MI 100HP	33,500	◎	◎	MO 100H	37,500	WHM250A×1	21.6
600(630)	500	200	⑤	⑤	MI 120P	40,700	◎	⑤	MO 120	42,700	WHM120A×1、WHM1φ2W30A×1、タイムスイッチ×1	22.7
500(530)	〃	〃	◎	◎	MI 200P	31,700	◎	◎	MO 200	32,800	WHM120A×2	19.4
600(630)	600	200	◎	◎	MI 200LP	40,700	◎	◎	MO 200L	44,600	WHM120A×2+スペース (100×520 200A対応可)	28.3
800(830)	300	200	◎	◎	MI 200SP	28,800	◎	◎	MO 200S	29,700	WHM30A×2 (東京電力・中部電力管内の場合) または、WHM120A×2 (その他の電力管内)	18.9
1,100(1,130)	〃	〃	◎	⑤	MI 200VP	34,500	◎	◎	MO 200V	36,800	WHM120A×2	26.1
650(680)	600	200	◎	◎	MI 200HP	43,500	◎	◎	MO 200H	47,500	WHM250A×2	28.9
600(630)	700	200	⑤	⑤	MI 220P	42,700	◎	◎	MO 220	44,400	WHM120A×2、WHM1φ2W30A×1、タイムスイッチ×1	29.0
500(530)	〃	〃	◎	◎	MI 300P	39,600	◎	◎	MO 300	40,700	WHM120A×3	26.1
800(830)	500	200	◎	◎	MI 400SP	40,700	◎	◎	MO 400S	42,700	WHM30A×4 (東京電力・中部電力管内の場合) または、WHM120A×4 (その他の電力管内)	26.4
1,100(1,130)	〃	〃	◎	⑤	MI 400VP	47,500	◎	◎	MO 400V	49,600	WHM120A×4	34.0
500(530)	〃	〃	◎	◎	MI 200-1P	25,800	◎	◎	MO 200-1	30,800	WHM120A×1+スペース (420×210)	19.4
400(430)	〃	〃	◎	◎	MI 200T-1P	24,800	◎	◎	MO 200T-1	25,700	WHM30A×1+スペース (320×210)	17.5
800(830)	300	200	◎	◎	MI 200S-1P	25,800	◎	◎	MO 200S-1	28,800	WHM120A×1+スペース (300×220)	18.9
800(830)	500	200	◎	◎	MI 400S-2P	37,600	◎	◎	MO 400S-2	38,700	WHM120A×2+スペース (300×420)	26.4

● オプション仕様にて網入ガラス使用検針窓の製品も承ります。

※電力会社により取付スペースの異なる場合がありますので、ご選定の際はご注意ください。

(商品コード31)