

## 水切・防水・パッキン付

ベージュ マンセル 5Y7/1  
日塗工 H25-70B


クリーム マンセル 2.5Y9/1  
日塗工 H22-90B

※クリームの場合は品番末尾にK(例:WHO 334WK)をつけてご注文ください。

- 半埋込み取付けが可能。
- キーハンドルを使用し、封印も可能。
- 検針窓は、3mm厚の強化板ガラスを使用。
- 屋根は左右側面・背面ともフラットな構造。

### 仕様

取付基板	木製基板 WHM部 25mm スイッチ部 15mm/方眼目盛付
板厚	ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 屋根 1.6mm
ハンドル	右開き C-30FL (封印付/C-30Fキーハンドル) 左開き C-30FR (封印付/C-30Fキーハンドル)

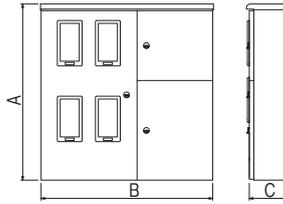

WHO 334W



WHO 336W



WHO 338W




WHO 3310W



WHO 3312W




WHO 3315W

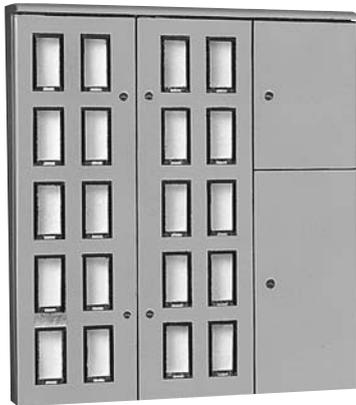

WHO 3320W



WHO 124W

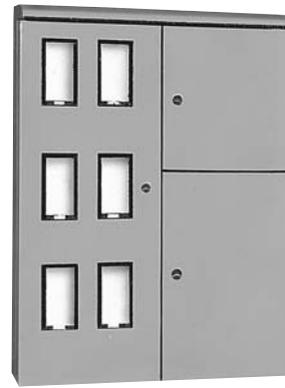

WHO 126W



WHO 128W

## 特定電力管内向け (東京電力・中部電力・耐候型使用地域を除く電力管内) (スイッチ部ドア下有効フカサ 170mm / スwitch部ハンドル下有効フカサ 140mm)

キャビネット寸法 (mm)			木製基板 (木板ベース)			機器取付スペース (参考)			基板寸法 (mm)				重量 (kg)	
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	納期区分	品番 (ベージュ)	標準価格 (円)	WHMスペース	主幹スペース	分岐スペース	主幹スペース		分岐スペース			
			ベージュ	クリーム					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
730	900	200	◎	◎	WHO 334W	102,000	30A×4	MCB3P100A×1	ELB3P30A×4	200	320	350	320	40.4
1,030	〃	〃	◎	◎	WHO 336W	149,000	30A×6	MCB3P100A×1	ELB3P30A×6	300	〃	550	〃	54.1
1,330	〃	〃	◎	◎	WHO 338W	167,000	30A×8	MCB3P200A×1	ELB3P30A×8	400	〃	750	〃	67.9
1,630	〃	〃	◎	◎	WHO 3310W	190,000	30A×10	MCB3P200A×1	ELB3P30A×10	500	〃	950	〃	83.0
1,330	1,300	200	◎	◎	WHO 3312W	242,000	30A×12	MCB3P200A×1	ELB3P30A×12	500	520	650	520	94.6
1,730	〃	〃	◎	◎	WHO 3315W	283,000	30A×15	MCB3P200A×1	ELB3P30A×15	700	〃	850	〃	119.5
1,730	1,600	200	◎	⑥	WHO 3320W	342,000	30A×20	MCB3P200A×1	ELB3P30A×20	700	520	850	520	146.2
930	1,000	200	◎	◎	WHO 124W	149,000	120A×4	MCB3P200A×1	ELB3P60A×4	300	420	450	420	56.0
1,330	〃	〃	◎	◎	WHO 126W	174,000	120A×6	MCB3P200A×1	ELB3P60A×6	400	〃	750	〃	78.5
1,730	〃	〃	◎	◎	WHO 128W	201,000	120A×8	MCB3P200A×1	ELB3P60A×8	500	〃	1,050	〃	95.0

注) WHMスペースの大きさは、電力会社により異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

(商品コード31)

●オプション仕様にて納入ガラス使用検針窓の製品も承ります。