

水切・防水・パッキン付


オレンジ マンセル2.5YR6/14
日塗工 H12-60X

- 運搬し易い軽量キャビネットです。(従来比40%軽量化)
- 扉表面がフラットなので積み重ねて保管できます。
- 背面取付金具が回転収納できるので側面への出っ張りはありません。
- 南京錠による施錠が可能です。
- 責任者ラベルは3枚付属。

従来比
**40%の
軽量化**

● 仕様

取付基板	木製基板 9mm/方眼目盛付
板厚	ドア 0.8mm ポデー 0.8mm 屋根 0.8mm
ハンドル	C-70 (丸形ハンドル)

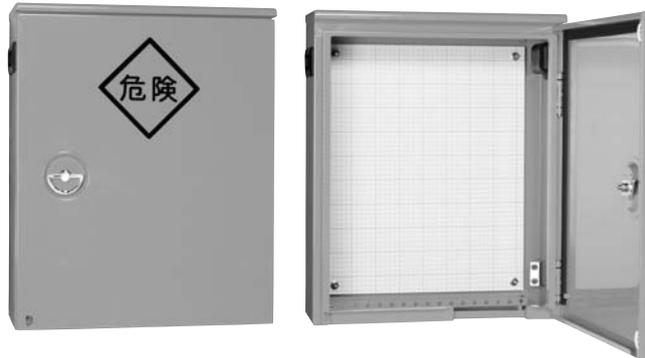

ドア下有効フカサ (D) 180mm ハンドル下有効フカサ (E) 150mm

キャビネット寸法 (mm)			ドア形式	木製基板 (木板ベース)			基板寸法 (mm)		開口寸法 (mm)			重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)		納期区分	品番	標準価格 (円)	タテ (F)	ヨコ (G)	タテ (H)	ヨコ (I)	穴数	
520	400	200	片扉	◎	KAC 5240-20	24,600	420	320	90	260	1	7.5
620	500	〃	〃	◎	KAC 6250-20	33,700	520	420	〃	360	〃	10.0
520	600	200	片扉	◎	KAC 5260-20	33,700	420	520	90	205	2	10.1
620	700	〃	〃	◎	KAC 6270-20	39,600	520	620	〃	255	〃	13.5

(商品コード31)

特長・取扱い

● ビニール埋込み取手

持ち運びに便利な取手付き。



● 背面フック

パイプなどへの固定は、背面フックを引掛けるだけでOK。



● 背面取付金具

背面取付金具は取付向きを自由に変更できます。



● 切欠き

コンセントケーブルの引出しに便利な切欠き付。



● 電線支持金具

位置調節可能な電線支持金具付。

