


- 高気密対応でIP66を実現
- 防塵、防水構造により塵埃をしゃ断
- 施錠可能なプルアップハンドルを使用

●仕様

取付基板	鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚	ドア 1.6mm ポデー 1.6mm
ハンドル	A-432K (キー付ハンドル キー No.K200)

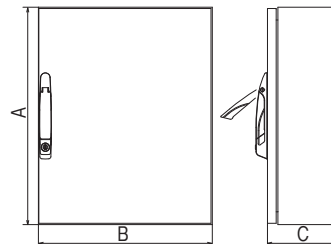

フカサ 160mm (ドア下有効フカサ 140mm)

キャビネット寸法(mm)			ドア形式	鉄製基板(鉄板ベース)			基板寸法(mm)		重量(kg)
タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)		納期区分	品番(ページュ)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	
400	300	160	片扉	⑥	HRY4030-16	22,050	320	220	8.5
300	400	160	片扉	⑥	HRY3040-16	22,050	220	320	8.5
400	〃	〃	〃	⑥	HRY4040-16	22,950	320	〃	10.6
500	〃	〃	〃	⑥	HRY5040-16	25,650	420	〃	12.6

フカサ 200mm (ドア下有効フカサ 180mm)

400	300	200	片扉	⑥	HRY4030-20	23,850	320	220	9.0
300	400	200	片扉	⑥	HRY3040-20	23,850	220	320	8.9
400	〃	〃	〃	⑥	HRY4040-20	24,750	320	〃	11.1
500	〃	〃	〃	⑥	HRY5040-20	27,450	420	〃	13.4
600	〃	〃	〃	⑥	HRY6040-20	31,950	520	〃	15.6
500	500	200	片扉	⑥	HRY5050-20	31,050	420	420	15.9
600	〃	〃	〃	⑥	HRY6050-20	33,750	520	〃	18.8
400	600	200	片扉	⑥	HRY4060-20	31,950	320	520	15.4
600	〃	〃	〃	⑥	HRY6060-20	37,350	520	〃	21.8
800	〃	〃	〃	⑥	HRY8060-20	46,350	720	〃	28.1
1,000	700	200	片扉	⑥	HRY1070-20	56,700	920	620	39.1
800	800	200	片扉	⑥	HRY8080-20	55,800	720	720	35.9

フカサ 250mm (ドア下有効フカサ 230mm)

500	400	250	片扉	⑥	HRY5040-25	30,150	420	320	14.4
500	500	250	片扉	⑥	HRY5050-25	33,750	420	420	17.2
600	〃	〃	〃	⑥	HRY6050-25	36,450	520	〃	20.0
700	〃	〃	〃	⑥	HRY7050-25	40,950	620	〃	22.9
600	600	250	片扉	⑥	HRY6060-25	40,050	520	520	23.1
800	〃	〃	〃	⑥	HRY8060-25	49,500	720	〃	29.7
1,000	〃	〃	〃	⑥	HRY1060-25	56,700	920	〃	36.2
800	700	250	片扉	⑥	HRY8070-25	54,900	720	620	33.6
1,000	〃	〃	〃	⑥	HRY1070-25	58,950	920	〃	41.0
1,200	〃	〃	〃	⑥	HRY1270-25	65,700	1,120	〃	48.6

フカサ 300mm (ドア下有効フカサ 280mm)

800	600	300	片扉	⑥	HRY8060-30	51,750	720	520	31.2
1,000	700	300	片扉	⑥	HRY1070-30	61,650	920	620	43.0
1,000	800	300	片扉	⑥	HRY1080-30	67,050	920	720	47.9
1,200	〃	〃	〃	⑥	HRY1280-30	73,800	1,120	〃	56.6

フカサ 350mm (ドア下有効フカサ 330mm)

500	400	350	片扉	⑥	HRY5040-35	35,550	420	320	16.4
400	600	350	片扉	⑥	HRY4060-35	40,050	320	520	18.6
600	〃	〃	〃	⑥	HRY6060-35	45,450	520	〃	25.8
800	〃	〃	〃	⑥	HRY8060-35	54,900	720	〃	32.8

(商品コード34)