




クリーム マンセル 2.5Y9/1
日塗工 H22-90B

設置環境：直接雨のかかる場所



●標準タイプ

●ファン付タイプ

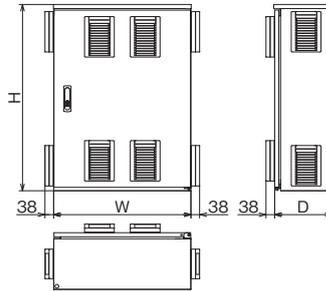

●BBO仕様

材質	スチール
板厚	ドア0.8mm 本体0.8mm
基板	木製基板 9mm 方眼目盛付
ハンドル	KH-110A(キー付防水平面ハンドル小 キー No.K200)

・従来比約40%の軽量化により省施工を実現。 ・ドアはワンタッチで着脱できます。 ・ファンの後付も可能です。

■標準タイプ (ドア下有効フカサ：D-20mm ハンドル下有効フカサ：D-50mm)

納期区分 クリーム	キャビネット寸法(mm)			品番(クリーム)	基板寸法(mm)		ドア形式	マウント アングル	重量 (kg)	標準価格 (円)
	タテ(H)	ヨコ(W)	フカサ(D)		タテ	ヨコ				
④	620	700	160	BBO 6270-16K	520	620	片扉	—	16	83,200
④	670	650	160	BBO 6765-16K	570	570	片扉	—	16	84,200
⑥	〃	〃	200	BBO 6765-20K	〃	〃	〃	—	16	86,700
④	〃	〃	250	BBO 6765-25K	〃	〃	〃	4U	18	106,000
④	〃	〃	350	BBO 6765-35K	〃	〃	〃	6U	20	119,000
④	820	600	160	BBO 8260-16K	720	520	片扉	—	17	88,300
⑥	〃	〃	200	BBO 8260-20K	〃	〃	〃	—	18	94,400
④	〃	〃	250	BBO 8260-25K	〃	〃	〃	4U	20	108,000
⑥	〃	〃	350	BBO 8260-35K	〃	〃	〃	6U	21	124,000
④	620	800	160	BBO 6280-16K	520	720	両扉	—	18	90,300
④	〃	〃	200	BBO 6280-20K	〃	〃	〃	—	18	97,400
④	〃	〃	250	BBO 6280-25K	〃	〃	〃	4U	21	111,000
④	〃	〃	350	BBO 6280-35K	〃	〃	〃	6U	22	127,000
⑥	820	800	160	BBO 8280-16K	720	720	両扉	—	22	95,400
⑥	〃	〃	200	BBO 8280-20K	〃	〃	〃	—	23	104,000
⑥	〃	〃	250	BBO 8280-25K	〃	〃	〃	4U	25	118,000
④	〃	〃	350	BBO 8280-35K	〃	〃	〃	6U	26	135,000

*フカサ250・350はマウントアングル付属(フカサ250=4U、フカサ350=6U) ※外形寸法はボックス本体のみです。ルーバー部分は含んでおりません。

■ファン付タイプ (ドア下有効フカサ：D-20mm ハンドル下有効フカサ：D-50mm)

納期区分 クリーム	キャビネット寸法(mm)			品番(クリーム)	基板寸法(mm)		ドア形式	マウント アングル	重量 (kg)	標準価格 (円)
	タテ(H)	ヨコ(W)	フカサ(D)		タテ	ヨコ				
④	620	700	160	BBO 6270-16-FK	520	620	片扉	—	16	113,000
④	670	650	160	BBO 6765-16-FK	570	570	片扉	—	16	114,000
④	〃	〃	200	BBO 6765-20-FK	〃	〃	〃	—	16	120,000
⑥	〃	〃	250	BBO 6765-25-FK	〃	〃	〃	4U	19	132,000
⑥	〃	〃	350	BBO 6765-35-FK	〃	〃	〃	6U	20	148,000
④	820	600	160	BBO 8260-16-FK	720	520	片扉	—	18	118,000
④	〃	〃	200	BBO 8260-20-FK	〃	〃	〃	—	18	124,000
④	〃	〃	250	BBO 8260-25-FK	〃	〃	〃	4U	20	137,000
④	〃	〃	350	BBO 8260-35-FK	〃	〃	〃	6U	21	153,000
④	620	800	160	BBO 6280-16-FK	520	720	両扉	—	18	120,000
④	〃	〃	200	BBO 6280-20-FK	〃	〃	〃	—	18	127,000
④	〃	〃	250	BBO 6280-25-FK	〃	〃	〃	4U	21	140,000
④	〃	〃	350	BBO 6280-35-FK	〃	〃	〃	6U	22	156,000
⑥	820	800	160	BBO 8280-16-FK	720	720	両扉	—	22	125,000
⑥	〃	〃	200	BBO 8280-20-FK	〃	〃	〃	—	23	133,000
④	〃	〃	250	BBO 8280-25-FK	〃	〃	〃	4U	25	147,000
④	〃	〃	350	BBO 8280-35-FK	〃	〃	〃	6U	26	164,000

(セット内容：ファン、温度スイッチ、端子台、プラグ付電源コード) ※セット品のファンは超静音ファン(RP4-4)を使用。

(商品コード 31)

*フカサ250・350はマウントアングル付属(フカサ250=4U、フカサ350=6U) ※外形寸法はボックス本体のみです。ルーバー部分は含んでおりません。