


ABS ドア付

クリーム マンセル 2.5Y9/1 (近似) アクリルドア : スモーク色 グレー マンセル N-4 (近似)

- シリンダーキーによる施錠が可能です。
- 耐衝撃性に優れています。
- 軽量で穴あけ加工が容易。
- 内部機器の監視が容易なスモークドア付のタイプもあります。
- ドアは簡単にボデーと分離できます。
- 電力会社用計器箱にマッチしたグレー色と建物の内外壁にマッチしたクリーム色の2色があります。
- 遅燃性樹脂 (UL94-HB) を使用。

●仕様

材質	ボデー、屋根 ABS樹脂 ドア ABS樹脂 / スモークアクリル樹脂
取付基板	木製基板 15mm/方眼目盛付
ドア形式	片扉、シリンダーキー付 (キー #0200)

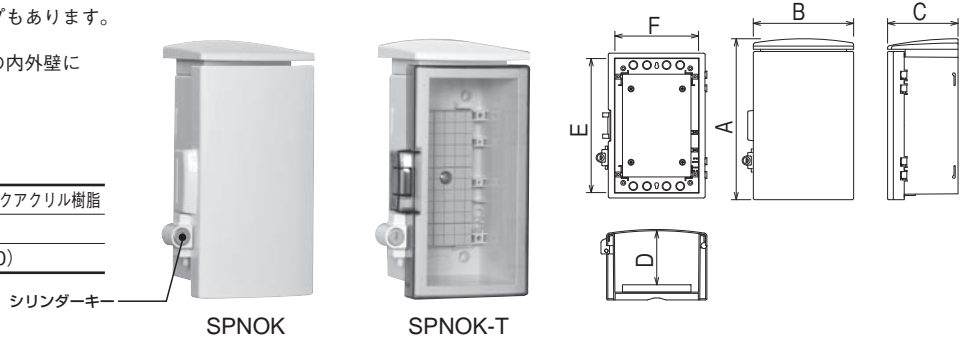

ABS ドア付 (クリーム)

ボックス寸法(mm)			木製基板(木板ベース)			有効寸法(mm)		扉下有効 フカサ(D) (mm)	基板寸法(mm)		重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	納期区分	品番	標準価格 (円)	タテ (E)	ヨコ (F)		タテ	ヨコ	
224.5	110	100	㊦	SPNOK 2010-10	2,570	178	81	63 ~ 67.5	120	50	0.43
224.5	205	102	㊦	SPNOK 2020-10	2,690	178	176	63 ~ 68.5	120	145	0.75
277.5	155	123	㊦	SPNOK 2515-12	2,730	224	121	82 ~ 89.5	160	90	0.83
279	255	124	㊦	SPNOK 2525-12	3,300	224	221	82 ~ 90.5	160	190	1.3
329	205	144	㊦	SPNOK 3020-14	3,580	274	171	105 ~ 110.5	210	140	1.3
330.5	305	145	㊦	SPNOK 3030-14	4,190	274	271	102 ~ 111.5	210	240	1.8
277.5	155	166	㊦	SPNOK 2515-16	3,170	224	121	124 ~ 130.5	160	90	0.93
329	205	166	㊦	SPNOK 3020-16	3,840	274	171	125 ~ 130.5	210	140	1.4
380	205	164	㊦	SPNOK 3520-16	4,470	324	171	125 ~ 130.5	260	140	2.0
434	259	166	㊦	SPNOK 4025-16	5,380	373	221	124 ~ 131	310	190	2.9
437	410	166	㊦	SPNOK 4040-16	7,570	373	371	123 ~ 133	310	340	4.1
387	455	166	㊦	SPNOK 3545-16	7,480	321	416	120.5 ~ 133	260	385	4.0
534	310	187	㊦	SPNOK 5030-18	8,940	473	271	142.5 ~ 152	410	240	4.1
337	410	187	㊦	SPNOK 3040-18	7,000	273	371	142 ~ 152	210	340	3.7
544	360	205	㊦	SPNOK 5035-20	9,270	473	321	158 ~ 170	410	290	4.9

ABS ドア付 (グレー)

ボックス寸法(mm)			木製基板(木板ベース)			有効寸法(mm)		扉下有効 フカサ(D) (mm)	基板寸法(mm)		重量 (kg)
タテ (A)	ヨコ (B)	フカサ (C)	納期区分	品番	標準価格 (円)	タテ (E)	ヨコ (F)		タテ	ヨコ	
224.5	110	100	㊦	SPNOK 2010-10G	2,570	178	81	63 ~ 67.5	120	50	0.43
224.5	205	102	㊦	SPNOK 2020-10G	2,690	178	176	63 ~ 68.5	120	145	0.75
277.5	155	123	㊦	SPNOK 2515-12G	2,730	224	121	82 ~ 89.5	160	90	0.83
279	255	124	㊦	SPNOK 2525-12G	3,300	224	221	82 ~ 90.5	160	190	1.3
329	205	144	㊦	SPNOK 3020-14G	3,580	274	171	105 ~ 110.5	210	140	1.3
330.5	305	145	㊦	SPNOK 3030-14G	4,190	274	271	102 ~ 111.5	210	240	1.8
277.5	155	166	㊦	SPNOK 2515-16G	3,170	224	121	124 ~ 130.5	160	90	0.93
329	205	166	㊦	SPNOK 3020-16G	3,840	274	171	125 ~ 130.5	210	140	1.4
380	205	164	㊦	SPNOK 3520-16G	4,470	324	171	125 ~ 130.5	260	140	2.0
434	259	166	㊦	SPNOK 4025-16G	5,380	373	221	124 ~ 131	310	190	2.9
437	410	166	㊦	SPNOK 4040-16G	7,570	373	371	123 ~ 133	310	340	4.1
387	455	166	㊦	SPNOK 3545-16G	7,480	321	416	120.5 ~ 133	260	385	4.0
534	310	187	㊦	SPNOK 5030-18G	8,940	473	271	142.5 ~ 152	410	240	4.1
337	410	187	㊦	SPNOK 3040-18G	7,000	273	371	142 ~ 152	210	340	3.7
544	360	205	㊦	SPNOK 5035-20G	9,270	473	321	158 ~ 170	410	290	4.9

アクリルドア付SPNOK-Tは、次ページをご覧ください。

(商品コード33)