


# AVST SERIES オプション

## L型レール 〈RP965〉

●重量機器の支えとしてもご利用いただけます。

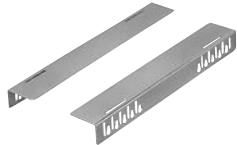

単位:mm


納期区分	品番	長さ	1セット標準価格(円)
④	RP965-27AV	275	2,850
④	RP965-32AV	325	3,000
④	RP965-37AV	375	3,100
④	RP965-47AV	475	3,450
◎	RP965-55AV	550	3,800
④	RP965-28TAV	280	1,600
④	RP965-43TAV	430	1,900

許容荷重/60kg (RP965-AV)、20kg (RP965-TAV)  
※ラック奥行寸法により、適用レールが変わります。

- 仕様 ●材質:銅板 ●板厚:2.3mm (RP965-AV) 1.2mm (RP965-TAV) ●表面処理:メッキ ●付属:取付ねじ
- セット内容 ●L型レール2本、取付ねじ

## ブランクパネル 〈RP95〉

●計器取付用パネル、表示用パネル、スペースカバーとしてご利用ください。

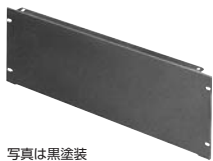

写真は黒塗装

単位:mm

納期区分	品番	パネルサイズ	幅	高さ	標準価格(円)
④	RP95-01FS	1U	482.5	43.5	1,650
④	RP95-015FS	1.5U	482.5	65.5	2,000
④	RP95-02FS	2U	482.5	88.0	2,100
④	RP95-03FS	3U	482.5	132.5	2,300
④	RP95-04FS	4U	482.5	177.0	2,450
④	RP95-05FS	5U	482.5	221.5	2,650
④	RP95-06FS	6U	482.5	266.0	3,000
④	RP95-12FS	12U	482.5	533.0	4,600

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様 ●材質:銅板 ●板厚:1.2mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(3分ツヤ) ●付属:取付ねじ

## レールキット用マウントアングル 〈RP68〉

●レールキットを取付の場合に使用します。  
●取付穴はφ6です。



写真は黒塗装

単位:mm

 
納期区分	品番	パネルサイズ	適応寸法	標準価格(円)
⑥	RP68-1500ATS	31U	H1500	14,600
⑥	RP68-1750ATS	36U	H1750	16,750
⑥	RP68-2000AVS	42U	H2000	17,800

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様 ●材質:銅板 ●板厚:2.3mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(サテン)
- セット内容 ●マウントアングル:左右各2本 ●取付ねじ:1式 ●取付用六角レンチ

## スリット付棚板 〈RP913-S〉

●放熱用のスリット付棚板です。  
●側面にもスリットが設けてあります。  
●許容荷重は25kgです。



写真は黒塗装

単位:mm


納期区分	品番	パネルサイズ	奥行	標準価格(円)
④	RP913-0232SAS	2U		5,650
④	RP913-0332SAS	3U	320	5,800
④	RP913-0432SAS	4U		6,700
④	RP913-0242SAS	2U		6,750
④	RP913-0342SAS	3U	420	6,900
④	RP913-0442SAS	4U		7,800

許容荷重/25kg  
※ラック奥行寸法により適用品番が変わります。  
※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様 ●材質:銅板 ●板厚:取付部2.3mm/その他1.6mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(サテン) ●付属:取付ねじ

## スリットパネル 〈RP941〉

 ●ラック内部の熱放散にご利用ください。



写真は黒塗装

単位:mm

納期区分	品番	パネルサイズ	幅	標準価格(円)
④	RP941-01S	1U	482.5	2,000
④	RP941-02S	2U	482.5	2,550

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様 ●材質:銅板 ●板厚:1.2mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(3分ツヤ) ●付属:取付ねじ

## リアマウントアングル 〈RP93R〉

●レールキットを取付の場合に使用します。  
●取付穴はM5です。



写真は黒塗装

単位:mm

納期区分	品番	パネルサイズ	適応寸法	標準価格(円)
⑥	RP93R-1500ATS	31U	H1500	19,450
⑥	RP93R-1750ATS	36U	H1750	20,500
⑥	RP93R-2000AVS	42U	H2000	21,600

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様 ●材質:銅板 ●板厚:2.3mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(サテン)
- セット内容 ●リアマウントアングル:左右各1本 ●取付ねじ

## 引出し 〈RP97〉

●スライドレールを使用しているため、開閉がスムーズです。



写真は黒塗装

単位:mm


納期区分	品番	パネルサイズ	幅	奥行	標準価格(円)
⑤	RP97-03S	3U	483	400	28,000

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様 ●材質:本体/銅板 ●板厚:本体/1.2mm プラケット/2.3mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(3分ツヤ)

## スリット付台板 〈RP15-S〉

●放熱用のスリット付の台板です。  
●L型レールが付属されています。  
●許容荷重は60kgです。

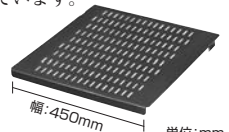

写真は黒塗装

単位:mm


納期区分	品番	奥行	適用L型レール	標準価格(円)
⑥	RP15-30AVSS	300	RP965-27AV	6,300
⑥	RP15-35AVSS	350	RP965-32AV	6,850
⑥	RP15-40AVSS	400	RP965-37AV	7,250
⑥	RP15-50AVSS	500	RP965-47AV	8,450
⑥	RP15-57AVSS	575	RP965-55AV	9,850

許容荷重/60kg  
※ラック奥行寸法により適用品番が変わります。  
※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様(台板本体) ●材質:銅板 ●板厚:1.6mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(サテン)
- セット内容 ●スリット付台板:1枚 ●L型レール:2本 ●台板取付ねじ:2本 ●レール取付ねじ:4本  
※機器を重ねて使用する場合は別途ご相談ください。

## スリット付スライド式台板 〈RP16〉

●電源装置等の出し入れにご利用ください。  
●前面に取手が付いています。飛び出し防止ストッパー用の穴が前後に開いています。  
●許容荷重は40kgです。

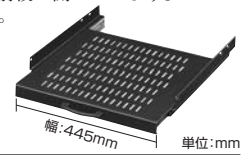

写真は黒塗装

単位:mm

納期区分	品番	奥行	スライド量	標準価格(円)
⑥	RP16-362AVSS	305	229	22,150
⑥	RP16-362LAVSS	305	224	24,000
⑥	RP16-363AVSS	305	327	38,550
⑥	RP16-472AVSS	405	305	23,000
④	RP16-472LAVSS	405	315	25,150
④	RP16-472VAVSS	405	297	25,150
⑥	RP16-473AVSS	405	429	40,050
⑥	RP16-582AVSS	505	330	25,900
⑥	RP16-582LAVSS	505	330	27,850
④	RP16-582VAVSS	505	347	27,850
⑥	RP16-583AVSS	505	480	43,750

許容荷重/40kg  
※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。  
※ラック奥行寸法により適用品番が変わります。

- 仕様 ●材質:銅板 ●板厚:1.6mm ●塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(サテン)
- セット内容 ●スライド式台板:1枚 ●スライドレール:2本 ●スライド取付板:1組 ●取付ねじ:1式