

## AVST SERIES オプション

### 取付ねじ 〈RP75〉

- 機器の固定、オプションの取付けにご利用ください。
- キズの付きにくいナイロンワッシャー付きです。



納期区分	品番	1梱入数	1梱標準価格(円)
◎	RP75-12S	50	1,400

- 仕様
- 材質:鉄
  - 表面処理:メッキ
- セット内容
- バインドネジ
  - ナイロンワッシャー

### 化粧ねじ 〈RP74〉

- 機器の固定、オプションの取付けにご利用ください。
- 見栄えのよい化粧座金付です。



納期区分	品番	1梱入数	1梱標準価格(円)
◎	RP74-15R	50	2,050
◎	RP74-15BR	50	2,050
◎	RP74-12R	50	1,900
◎	RP74-12BR	50	1,900

※は生産終了予定品です。(H28年7月)

- 仕様
- RP74-15R(12R) / ●材質:鉄 ●表面処理:メッキ
  - RP74-15BR(12BR) / ●材質:鉄 ●表面処理:メッキ(黒)
- セット内容
- RP74-15R(12R) / ●丸サラネジ ●化粧座金
  - RP74-15BR(12BR) / ●丸サラネジ(黒) ●化粧座金

### ケーブルサポート 〈RP83〉

- ラック内部の入出線、制御線等の整理・集中化にご利用ください。



納期区分	品番	取付方法	標準価格(円)
◎	RP83-05AT	リアポスト	2,700

- 仕様
- 材質:鋼線
  - 表面処理:メッキ
  - 付属:取付ねじ

### 束線棒 〈RP85〉

- ラック内の配線を結束します。
- リアポスト取付用とサイドレール取付用があります。




納期区分	品番	取付方法	適応寸法	標準価格(円)
⑤	RP85-07AV	リアポスト	H750以上	3,350
⑤	RP85-10AV		H1000以上	3,350
⑤	RP85-12AV		H1250以上	3,350
⑤	RP85-15AV		H1500以上	3,350
⑤	RP85-17AV		H1750以上	3,800
⑤	RP85-20AV		H2000以上	4,200
⑤	RP85-15AVH	サイドレール	H1500	3,350
⑤	RP85-17AVH		H1750	3,800
⑤	RP85-20AVH		H2000	4,200

- 仕様
- 材質:鋼線 ●表面処理:メッキ
  - 付属:取付ねじ

### 配線ダクト

- 背面の配線を整理します。
- 材料はUL規格認定の硬質塩ビで、耐熱、耐水性、機械的強度に優れています。
- ラックの高さに合わせて、カットしてご使用ください。

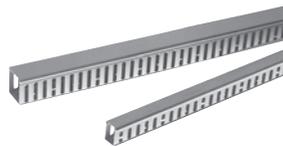

品番	縦	横	長さ	1梱入数	1梱標準価格(円)
KDR-44I	40	40	2000	10	13,200
KDR-66I	60	60	2000	10	20,200
KDR-88I	80	80	2000	6	20,600

- 仕様
- 材質:塩ビ
  - 色:グレー

### 分岐盤ユニット 〈RP991〉 白黒

- ラック内の電源を管理するものです。
- ノーヒューズブレーカを2個内蔵していますので、1製品につき最大2系統管理できます。
- 2次側の電源状態を出力することができます。
- 保守用の電源を1系統でコンセント2個用意しています。



写真は黒塗装

納期区分	品番	パネルサイズ	ブレーカ容量	電源入力	電源出力	1セット標準価格(円)
◎	RP991-1AS	1U	20A	端子台	端子台	64,800
◎	RP991-1BS	1U	15A	端子台	コンセント	64,800

※白は品番通り、黒は品番末尾SをBに変えてください。

- 仕様
- 材質:鋼板 ●板厚:1.6、1.2、0.8mm
  - 塗装色:(S)N-8(サテン) (B)N-1(3分ツヤ)
  - ブレーカ極数:素子数:2P2E
  - ブレーカ定格電圧:110V
  - ブレーカブレーム:30Aフ列ーム
  - ブレーカ遮断容量:2500A
  - 保守用電源入力:端子台(背面)
  - 保守用電源出力:コンセント(前面)
  - 電源状態管理:端子台(無電圧接点出力:電源ONで"開")
  - コンセント:125V 15A 2PE付き抜き止め
  - 付属:取付ねじ

### アルミ製コンセントバー 〈RP989S〉

- 抜け止め式です。 ●通電電流は合計で15Aです。
- 4口から24口までご用意しております。



納期区分	品番	長さ	コンセント数	備考	標準価格(円)
○	RP989S-04AV	300	4		17,400
○	RP989S-12AV	780	12		22,900
○	RP989S-18AV	1140	18		36,850
○	RP989S-24AV	1500	24		48,080
○	RP989SB-04AV	426	4	ブレーカ(15A)付き	21,300
○	RP989SB-12AV	906	12	ブレーカ(15A)付き	26,900
○	RP989SB-18AV	1300	18	ブレーカ(15A)付き	40,800
○	RP989SB-24AV	1660	24	ブレーカ(15A)付き	50,000

※使用する負荷合計容量が15Aを超えない様にご注意下さい。

※は生産終了品です。

- 仕様
- 定格:AC125V 15A
  - 材質:アルミニウム合金 ●色:ゴールド
  - コンセント:125V 15A 2PE付き抜き止め
  - 付属:取付金具、取付ねじ、プラグ付ケーブル(3m)