

# 霜取タイマー DFT

冷凍ショーケースの霜取りを制御するタイマーです。




## 仕様

品番	DFT-1	
標準価格(円)	16,800	
1梱入数	12	
操作電源	AC100-200V 50/60Hz	
入力点数	1(外部霜取り解除)	
入力形式	無電圧a接点(DC5V 1mA以上)	
出力点数	2(霜取り出力、遅延出力)	
出力形式	無電圧c接点	
出力接点容量	AC250V 5A	
操作部	設定スイッチ	切換、+、-ボタン
	ロータリースイッチ	設定モード選択
	リセットスイッチ	設定値クリア
時計部	駆動方式	水晶発振式
	表示形式	24時間表示(液晶)
	設定周期	24時間
	ON-OFF回数	10回/日
	最小設定単位	1分
	時計精度	月差±15秒(25℃)
	停電補償	10年
端子ネジ	M3.5 アップ端子	
消費電力	0.8W	
使用温湿度	-10~50℃ 85%以下	
重量	180g	

※品番、価格は1コの場合です。  
納期区分④/4日以内に発送

(商品コード27)


## 接続方法

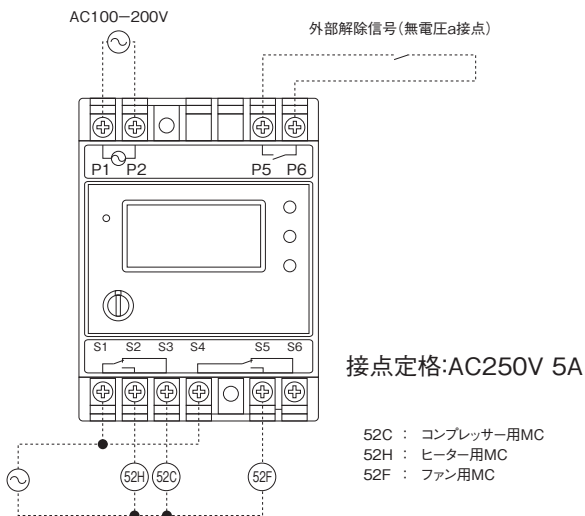

このタイマーは冷凍ショーケースの霜取りを制御するタイマーで、1日10回まで、任意の時刻に最大60分まで霜取り時刻の設定が可能です。また、霜取り後の遅延出力や、霜取りの外部解除入力も備えています。

## 設定

 
1日10回までの霜取り  
1回の霜取り時間1~60分(1分単位)



※各霜取時間(1~60分)は別々に設定できます


## 遅延出力

遅延時間は1~30分(1分単位)

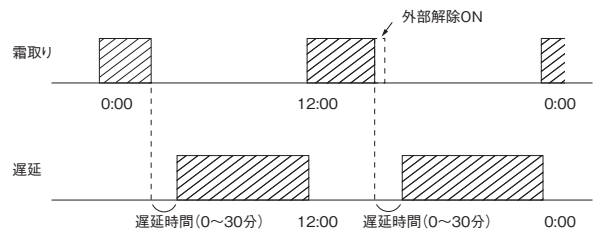

※遅延時間は共通です

## 時計表示部

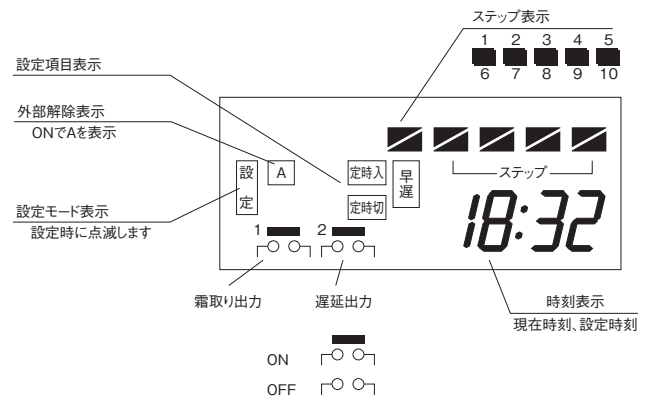

## 外形寸法

