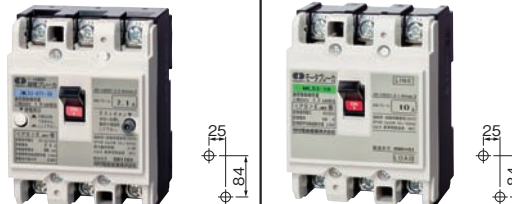
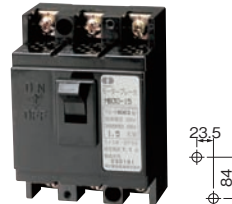

 


モータブレーカ ZML・ML・MB・MBC

■ JIS協約形モータ保護用漏電ブレーカ
 ■ JIS協約形モータブレーカ、MB型モータブレーカ

■ 納期区分 全て◎です。
 ※警報・補助スイッチのオプションは受注対応です。

フレーム (AF)		50AF	50AF	30AF	30AF	
シリーズ名		ZML	ML	MB	MBC	
外観		JIS協約形モータ保護用漏電ブレーカ		MB型モータブレーカ	モータブレーカ箱入りタイプ 電源表示パイロットランプ付	
取付ピッチ (mm)						
相線式		3φ3W		3φ3W	3φ3W	
極数・素子数		3P3E		3P3E	3P3E	
定格使用電圧		AC100-200V		AC220V	AC220V	
動作時間		0.1秒以内		—	—	
定格感度電流		30mA		—	—	
モータ容量		—		—	—	
100V/200V		—		—	—	
定格電流	品番	1.4A — 0.2kW	ZML 53-014-30	ML 53-014	MB 30-02	MBC 02P
		2.5A — 0.4kW	ZML 53-025-30	ML 53-025	MB 30-04	MBC 04P
		4.2A 0.1kW 0.75kW	ZML 53-042-30	ML 53-042	MB 30-075	MBC 075P
		5.5A — 1.0kW	ZML 53-055-30	ML 53-055	MB 30-10	—
		7.1A — 1.5kW	ZML 53-071-30	ML 53-071	MB 30-15	MBC 15P
		10A 0.4kW 2.2kW	ZML 53-10-30	ML 53-10	MB 30-22	MBC 22P
		16A 0.75kW 3.7kW	ZML 53-16-30	ML 53-16	MB 30-37	MBC 37P
		25A — 5.5kW	ZML 53-25-30	ML 53-25	MB 30-55	MBC 55P
		32A — 7.5kW	ZML 53-32-30	ML 53-32	MB 30-75	MBC 75P
45A — 11kW	ZML 53-45-30	ML 53-45	—	—		
標準価格 (円)		11,900円		3,600円	3,960円	
1梱入数		12		12	6	
外形寸法 (mm)		a	75	75	67.5	129
		b	100	100	96	153
		c	60	60	52	60
		d	78	78	68	75
定格限界短絡遮断容量	AC100V	2.5kA		—	—	
	AC200V	2.5kA		—	—	
	AC220V	—		2.5kA	2.5kA	
引外し方式		完全電磁式		完全電磁式	完全電磁式	
標準接続方式		線押え端子 (M5)		線押え端子 (M5)	線押え端子 (M5)	
最大接続可能電線 (mm ²)		22		14	14	
逆接続		—		—	—	
付属品		取付ネジ(鉄板・木板兼用) 2本 端子カバー 2個 (組込式封印プレート)		取付ネジ(鉄板・木板兼用) 2本 端子カバー 2個 (組込式封印プレート)	取付ネジ(木板用) 4本 — —	
取付可能付属装置	警報スイッチ	AL	○	○	—	
	補助スイッチ	AX	○	○	—	
	警報補助スイッチ	XL	—	—	—	
	裏面形	B	—	—	—	
	埋込形	P	—	—	—	
	ハンドルロック	HL	別売 P.1075	別売 P.1075	別売 P.1075	別売 P.1075
	端子カバー	T	付属	付属	付属	—
DINフック	DF	付属	付属	—	—	
重量 (kg)		0.45		0.33	0.51	
電気用品安全法		適合		適合	適合	
適合JIS規格		C8201-2-2 Annex2		—	—	
寸法図・特性記載ページ		P1086・P1099		P1094・P1099	P1094・P1099	

※品番、価格は1コの場合です。

(商品コード11)

(商品コード13)

(商品コード13)

(商品コード13)

モータブレーカ ZML・ML・MB・MBC