



Earth Tester

デジタル接地抵抗計 (4レンジ)

修理
可能KEW4105DL
(ソフトケース)KEW4105DL-H
(ハードケース)

- 特 長
- IP67防水であらゆる環境に適応します。
 - 小型コードリールでスピーディー(応答速度2秒)に接地測定します。
 - 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能です。
 - 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能です。
 - 簡易測定(2極法)にも対応しています。
- 仕 様
- 幅×奥行×高さ:188×59×121mm
 - 電源:単3乾電池×6本(付属)
 - 保護等級:IP67
- 製造国 ●日本

対応電池 ¥225 (税抜価格)
発注コード 423-4103 単3
品番 TLR6G-P4S 4本入



IP67防水

梱包数:1台

共立電気計器株式会社[338977]

発注単位1台

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	接地抵抗 (Ω)	最小表示 (MΩ)	交流電圧 (V)	地電圧 (V)	ケース	質量 (g)	実績 (前年比%)
176-0457	KEW4105DL	¥42,000	¥42,000	20/200/2000	0.01	AC/DC 300	25	ソフトケース	690	27(159)
207-1955	KEW4105DL-H	¥42,000	¥42,000	20/200/2000	0.01	300	25	ハードケース	690	10(500)



Bluetooth搭載

注意

- Android/iOSアプリ(KEW Smart無料配信)が必要になります。
- アプリケーションのダウンロードには別途通信料がかかる場合があります。

仕 様 ●業界最速の応答速度2秒

発注単位1個

梱包数:1個

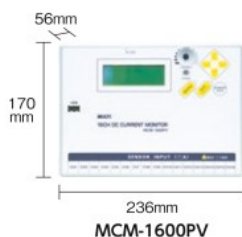
発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	接地抵抗 (Ω)	最小表示 (MΩ)	交流電圧 (V)	地電圧 (V)	ケース	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-1956	KEW4105DLBT-H	¥52,000	¥52,000	20/200/2000	0.01	300	25	ハードケース	690	3(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1172 http://www.kew-ltd.co.jp/



Circuit DC Current Monitor

直流回路16ch電流モニター

修理
可能 校正
可能

MCM-1600PV

CT-30PV
(クランプセンサー)

- 特 長
- 直流電流を最大16回路同時表示・同時記録が可能です。
 - 内部メモリにEXCEL形式で保存・PCと接続しデータ回収できます。
 - 太陽光の発電電流測定や蓄電池の直流回路負荷電流測定に最適です。
- 仕 様
- 幅×奥行×高さ:236×56×170mm
 - 電源:内蔵充電式ニッケル水素電池
- 製造国 ●日本

商品紹介動画



発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

マルチ計測器株式会社[906216]

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	直流負荷電流 (A)	最小表示 (mV)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★758-7511	MCM-1600PV	¥120,000	¥120,000	DC0~99.9	0.1	1	840	1(100)

クランプセンサー 仕 様 ●コード長さ:3m

発注単位1個 メーカー直送 運賃別送

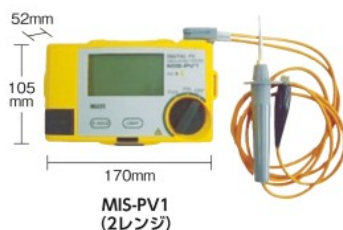
発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★768-3251	CT-30PV	¥10,000	¥10,000	1	137	16(400)

☎商品のお問い合わせ:03-3251-7013 http://www.multimic.com/



Insulation Resistance Tester for PV Systems

太陽電池パネル対応 絶縁抵抗計 (2レンジ・4レンジ)

修理
可能 校正
可能MIS-PV1
(2レンジ)MIS-PV2
(4レンジ)

- 特 長
- 太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。
 - P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
- 仕 様
- 幅×奥行×高さ:170×52×105mm
 - 電源:単3乾電池×6本(付属)
- 製造国 ●日本

商品紹介動画



対応電池 ¥225 (税抜価格)
発注コード 423-4103 単3
品番 TLR6G-P4S 4本入

2レンジ 特 長 ●従来のメガーとして500/1000Vの計測可能です。

発注単位1台

マルチ計測器株式会社[906216]

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格測定電圧 (V/MΩ)	最小表示 (MΩ)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
758-7520	MIS-PV1	¥30,000	¥30,000	500/100, 1000/2000	0.01	1	350	4(58)

4レンジ 特 長 ●従来のメガーとして125/250/500/1000Vの4レンジで計測可能です。

発注単位1台

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格測定電圧 (V/MΩ)	最小表示 (MΩ)	交流電圧 (V)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
758-7538	MIS-PV2	¥45,000	¥45,000	125/20, 250/50, 500/100, 1000/2000	0.01	0~599	1	350	3(300)

☎商品のお問い合わせ:03-3251-7013 http://www.multimic.com/