
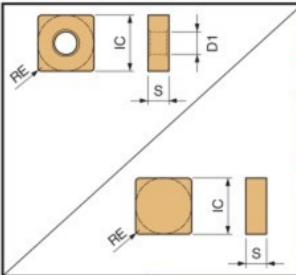


■正方形90°・ネガ・穴付き・穴なし

(mm)				型番	IC	S	D1
型番	IC	S	D1	SN_1204_	12.70	4.76	5.16
SN_0903_	9.525	3.18	3.81	SNMN1204_	12.70	4.76	-

[illegible]

切込みは半径値(片肉)を示す
ブレーカ適用範囲

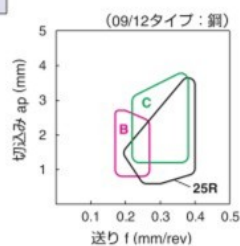

●：標準在庫 □：次期カタログより抹消予定

チップの販売個数は、1ケース10個入りです