
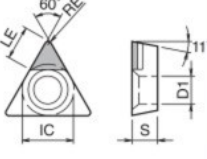

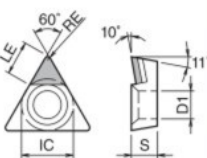


ポジ

刃先仕様		寸法 (mm)					使用コーナ数	ダイヤモンド				適合ホルダ参照ページ
ダイヤモンド全般	シャープエッジ	IC	S	D1	RE	LE		KPD001	KPD010	KPD230	KPD250	
 	TPGB	080202NE 080204NE 080208NE	4.76	2.38	2.5	0.2 0.4 0.8	2.2 2.1 1.8	●				C26 下表参照
	TPGB	090202NE 090204NE 090208NE	5.56	2.38	3.0	0.2 0.4 0.8	2.7 2.6 2.3	●				
	TPGB	110302NE 110304NE 110308NE	6.35	3.18	3.3	0.2 0.4 0.8	3.4 3.3 3.0	●				
	TPGB	160304NE 160308NE	9.525	3.18	4.5	0.4 0.8	3.2 2.9	●				
	TPGB	080202 080204	4.76	2.38	2.5	0.2 0.4	2.6 2.4	●	●			
	TPGB	090202 090204	5.56	2.38	3.0	0.2 0.4	3.2 3.0	●	●			
	TPGB	110302 110304 110308	6.35	3.18	3.3	0.2 0.4 0.8	3.9 3.7 3.4	●	●			
	TPMH	080202SE 080204SE	4.76	2.38	2.5	0.2 0.4	2.0 1.8	●				
	TPMH	090202SE 090204SE	5.56	2.38	3.0	0.2 0.4	2.4 2.2	●				
	TPMH	110301SE 110302SE 110304SE	6.35	3.18	3.3	0.1 0.2 0.4	2.7 2.6 2.5	●	●			
	TPMH	160302SE 160304SE	9.525	3.18	4.5	0.2 0.4	2.6 2.4	●	●			
	 	TPMH	080201NE 080202NE 080204NE	4.76	2.38	2.5	0.1 0.2 0.4	2.3 2.2 2.1	●			
TPMH		090201NE 090202NE 090204NE 090208NE	5.56	2.38	3.0	0.1 0.2 0.4 0.8	2.7 2.6 2.5 2.2	●				
TPMH		110301NE 110302NE 110304NE 110308NE	6.35	3.18	3.3	0.1 0.2 0.4 0.8	3.4 3.3 3.2 2.9	●				
TPMH		160304NE 160308NE	9.525	3.18	4.5	0.4 0.8	3.3 3.0	●				
TPMH		080202 080204	4.76	2.38	2.5	0.2 0.4	2.5 2.3	●	●			
TPMH		090201 090202 090204 090208	5.56	2.38	3.0	0.1 0.2 0.4 0.8	3.0 2.9 2.8 2.5	●	●			
TPMH		110301 110302 110304 110308	6.35	3.18	3.3	0.1 0.2 0.4 0.8	3.9 3.9 3.7 3.4	●	●			
TPMH		160302 160304 160308	9.525	3.18	4.5	0.2 0.4 0.8	4.0 3.8 3.6	●	●			

・型番末尾のSEはスモールエッジ、NEはニューバリューエッジを示します。

●：標準在庫 (1個入りのみ在庫)

CBN・ダイヤモンドの販売個数は、1ケース1個入りです

チップ材種 旋削チップ CBNダイヤモンド  
A  
B  
C  
D 外径  
E スモールツール  
F 内径  
G 溝入れ  
H 突切り  
J ねじ切り  
K ドリル  
L ソリッドツール  
M ミーリング  
N ツーリング  
O 機器  
P 部品  
R 技術資料  
S  
T 索引