


# ねじ切りチップ

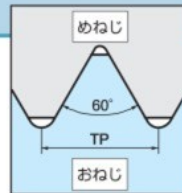

## ■ 外径ねじ切りチップ

### ●メートルねじ (M)

さらい刃付き 60°

型番	IC	S	D1
16E <sup>R/L</sup>	9.525	3.68	4.0
22ER	12.70	4.9	4.85

使用分類の目安 ●: 第1選択 ○: 第2選択	P	炭素鋼・合金鋼						
	M	ステンレス鋼		●	○			
K	鋳鉄							●
N	非鉄金属							●

形状	型番	適用ねじ			角度	サーメット		MEGACOAT MEGACOAT NANO				PVD コーティング		超硬	切込み量とパス数 参照ページ
		M	RE	PDX		PNA	TC60M	PR1215	PR1515	PR1535	PR1115	GW15			
		mm	mm	mm		mm	R	L	R	L	R	L	R		
	16ER 100ISO-TF	1.0	0.12	0.80	60°			●	●	●	○			J37	
	125ISO-TF	1.25	0.15	0.90				●	●	●	○				
	150ISO-TF	1.5	0.19	1.00				●	●	●	○				
	175ISO-TF	1.75	0.22	1.60				●	●	●	○				
	200ISO-TF	2.0	0.25	1.50				●	●	●	○				
	250ISO-TF	2.5	0.33	1.60				●	●	●	○				
	300ISO-TF	3.0	0.41	1.60				●	●	●	○				
	16E <sup>R/L</sup> 050ISO	0.5	0.06	0.40	60°	●					●	●	●	J37	
	075ISO	0.75	0.09	0.53		●						●	●		●
	100ISO	1.0	0.12	0.80		●						●	●		●
	125ISO	1.25	0.15	0.90		●						●	●		●
	150ISO	1.5	0.19	1.00		●						●	●		●
	175ISO	1.75	0.22	1.50		●						●	●		●
	200ISO	2.0	0.25	1.50		●						●	●		●
	250ISO	2.5	0.32	1.60		●						●	●		●
	22ER 300ISO	3.0	0.41	2.10		●						●	●		●
	350ISO	3.5	0.48	2.10		●						●	●		●
	16ER 100ISO-TQ	1.0	0.12	0.80	60°			●	●	●			J37		
	125ISO-TQ	1.25	0.15	0.90				●	●	●					
	150ISO-TQ	1.5	0.19	1.00				●	●	●					
	175ISO-TQ	1.75	0.22	1.60				●	●	●					
	200ISO-TQ	2.0	0.25	1.50				●	●	●					
	250ISO-TQ	2.5	0.33	1.60				●	●	●					


推奨切削条件 J36

### ●適合ホルダ型番

チップ型番	適合ホルダ	適合ホルダ参照ページ
16ER...	KTNR...-16(JCT) / KTNSR...-16 S...-KTNL16	J20~J22
16EL...	KTNL...-16	
22ER...	KTNR...-22	

適用ねじ	M: メートルねじ	R Rc(PT)(BSPT): 管用テーパねじ
	UN: ユニファイねじ	W: ウィットねじ
	UNF: ユニファイ細目ねじ	NPT: アメリカ管用テーパねじ
	G(PF): 管用平行ねじ	Tr: 30° 台形ねじ

## ■ ねじ切りチップの呼び方(さらい刃付き) ●J6~J15

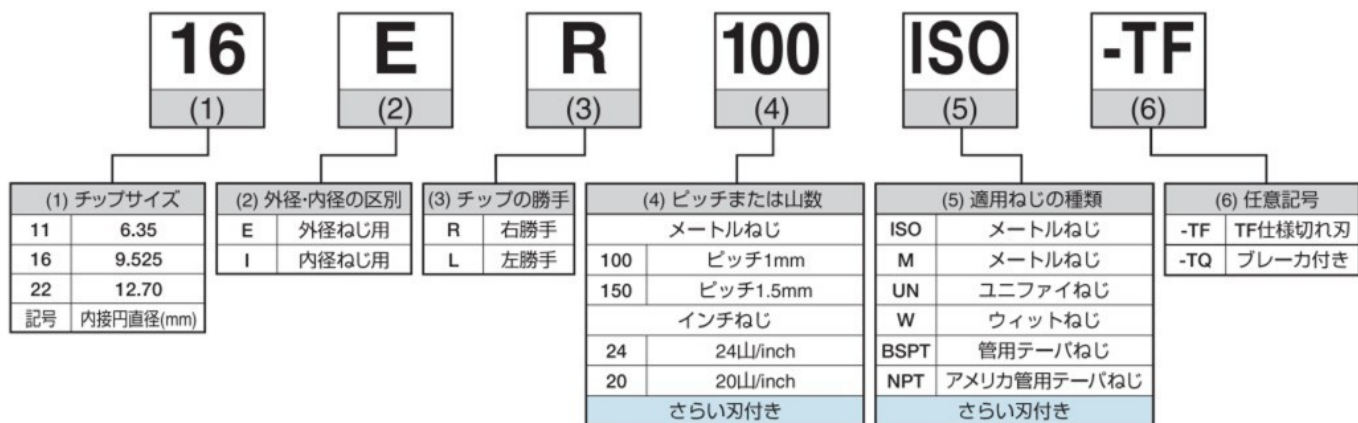

ねじ切りチップは、1ケース5個入りです

TC60M(ねじ切り)のみ、1ケース10個入りです

●: 標準在庫  
○: 準標準在庫(在庫をご確認ください)