


■ 三角形60°・ネガ・穴付き

				(mm)			
型番	IC	S	D1	型番	IC	S	D1
TN_1103_	6.35	3.18	2.26	TN_1603_	9.525	3.18	3.81
TN_1104_	6.35	4.76	2.26	TN_1604_	9.525	4.76	3.81
				TN_2204_	12.70	4.76	5.16

[illegible]

切込みは半径値(片肉)を示す
ブレーキ適用範囲

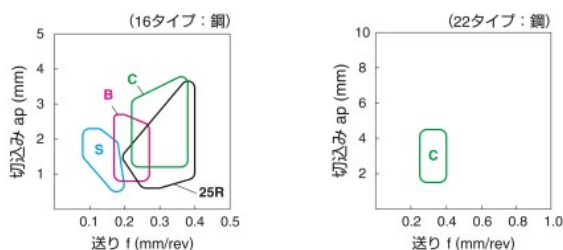

チップの販売個数は、1ケース10個入りです