

自動盤用スモールネガ・ひし形80°

(mm)			
型番	IC	S	D1
CN_U0703_	7.5	3.18	3.6

[illegible]

・コーナR(RE)寸法が不等号(例: <0.05, <0.1, <0.2 など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

●自動盤用スモールネガチップの表示方法

●コーナ R(RE) がマイナス公差の使い方

加工図面中にFig. 1のように、隅部Rが指示されている場合、コーナR(RE)=0.2mmのチップを使用すると隅部Rが大きくなる可能性があります。

このような場合、コーナR(RE)がマイナス公差のチップをご使用ください。

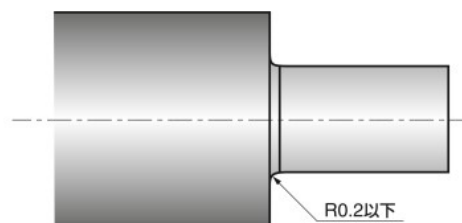


Fig. 1 加工図面中の隅部 R 指示例

CNGU070301MFP-SK

- CNGU070301
- M: コーナR(RE)がマイナス公差
- F: 切れ刃はシャープエッジ
- P: チップ上面鏡面仕様
- SK: プレーカ形状