


\*厚さ記号「01」の厚さが異なります (mm)

型番	IC	S	D1	型番	IC	S	D1
*CC_0301_	3.5	1.4	1.9	CC_0602_	6.35	2.38	2.8
*CC_0401_	4.3	1.8	2.3	CC_09T3_	9.525	3.97	4.4
				CC_1204_	12.7	4.76	5.5


# ひし形80°・ポジ・穴付き

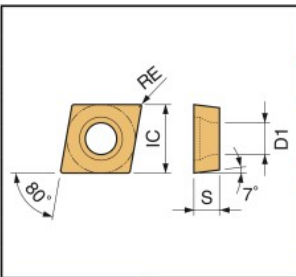

形状	型番	寸法	サーメット		PVDサーメット				CVDコーティング												PVDコーティング			DLC	超硬	適合ホルダ参照ページ	ブレイカ適用範囲													
		(mm)	TN610	TN620	TN60	CCX	PV710	PV720	PV730	PV90	PV7005	CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5925	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320			CA4505	CA4515	PR1705	PR1725	PR930	PR1225	PR005S	PR015S	PR1535	PDL010	PDL025	KW10	SW05
微小切込み	*CCGT 030101MP-CF 030102MP-CF	<0.1 <0.2																																						
仕上げ	*CCGT 040101MP-CF 040102MP-CF	<0.1 <0.2																																						
	CCGT 060201MFP-PF 060202MFP-PF 060204MFP-PF	<0.1 <0.2 <0.4																																						
仕上げ	CCGT 060201MFP-GF 060202MFP-GF 060204MFP-GF	<0.1 <0.2 <0.4																																						
	CCGT 09T301MFP-GF 09T302MFP-GF 09T304MFP-GF	<0.1 <0.2 <0.4																																						
仕上げ	NEW CCGT 0602005MFP-SKS 060201MFP-SKS 060202MFP-SKS	<0.05 <0.1 <0.2						●	●																															
	CCGT 09T3005MFP-SKS 09T301MFP-SKS 09T302MFP-SKS 09T304MFP-SKS	<0.05 <0.1 <0.2 <0.4						●	●																															
仕上げ	CCGT 060201MFP-SK 060202MFP-SK 060204MFP-SK	<0.1 <0.2 <0.4						●	●																															
	CCGT 09T301MFP-SK 09T302MFP-SK 09T304MFP-SK	<0.1 <0.2 <0.4						●	●																															
仕上げ	CCGT 060201MP-CK 060202MP-CK	<0.1 <0.2																																						
	CCGT 09T301MP-CK 09T302MP-CK	<0.1 <0.2																																						
仕上げ中	CCGT 060201MFP-GQ 060202MFP-GQ 060204MFP-GQ	<0.1 <0.2 <0.4																																						
	CCGT 09T301MFP-GQ 09T302MFP-GQ 09T304MFP-GQ	<0.1 <0.2 <0.4																																						

・コーナR(RE)寸法が不等号(例：<0.05, <0.1, <0.2 など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

チップ型番	適合ホルダ参照ページ	チップ型番	適合ホルダ参照ページ
CC..0602 タイプ	E26,E27,E43,F23,F41	CC..09T3 タイプ	E26,E27,E43,F41,F67

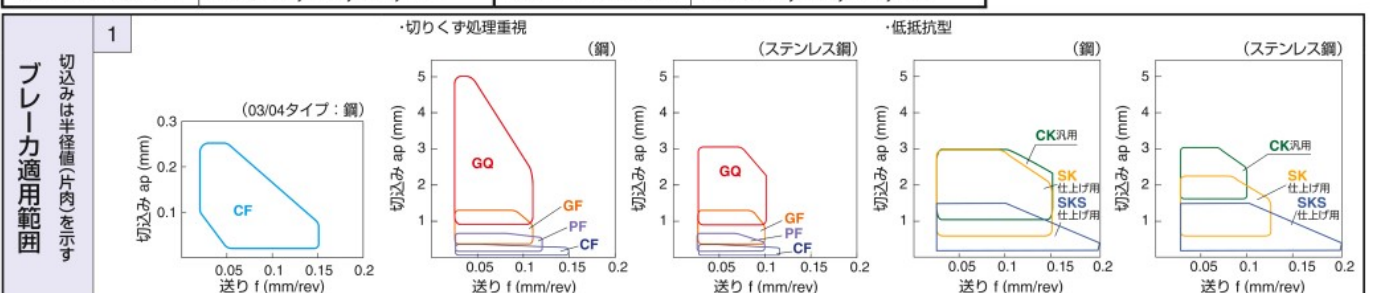

チップ材種 A  
旋削チップ B  
コーティング C  
超硬 D  
外径 E  
スモールツール F  
内径 G  
溝入れ H  
突切り J  
ねじ切り K  
ドリル L  
ソリッドツール M  
ミーリング N  
ターニング機器 O  
イデオマシン P  
部品 R  
技術資料 S  
SOLTECマシン T  
索引