


型番	IC	S	D1
CC_0602_	6.35	2.38	2.8
CC_09T3_	9.525	3.97	4.4
CC_1204_	12.7	4.76	5.5

■ひし形80°・ポジ・穴付き

[illegible]

・コーナR(RE)寸法が不等号(例: <0.05, <0.1, <0.2 など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。

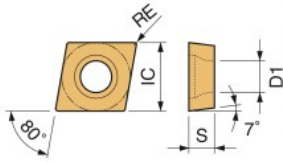