



AVJB-FF(オフセットなし) (外径・倣い加工)

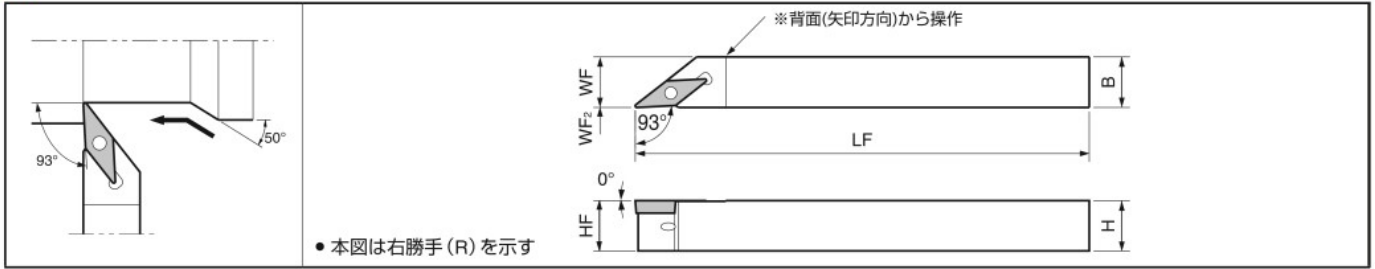

SVJB-FF(オフセットなし) (外径・倣い加工)

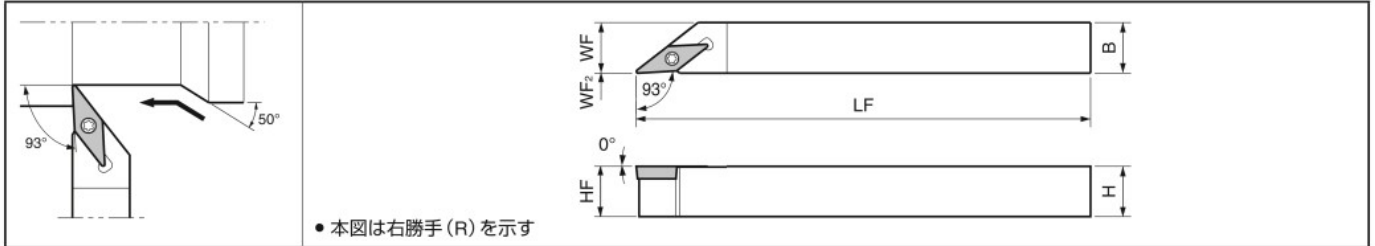


● ホルダ寸法

型番	在庫		寸法 (mm)						基準 コーナ R (RE)	部 品				
	R	L	H	HF	B	LF	WF	WF ₂		アンカーピン	ロックスクリュー	クランプスクリュー	レンチ	
AVJB ^φ	1010JX-11FF	●	●	10	10	10	120	10	0	0.4	LPF-11	HSB4X8 ^φ	-	FH-2
	1212JX-11FF	●	●	12	12	12								
	1616JX-11FF	●	●	16	16	16								
SVJB ^φ	1010JX-11FF	●	●	10	10	10	120	10	0	0.4	-	-	SB-2570TR	FT-8
	1212JX-11FF	●	●	12	12	12								
	1616JX-11FF	●	●	16	16	16								
	2020JX-11FF	●	●	20	20	20								

・ロックスクリュー：右勝手 (R) ホルダには HSB4X8R、左勝手 (L) ホルダには HSB4X8L が適合します。

SVJB-FFJCT

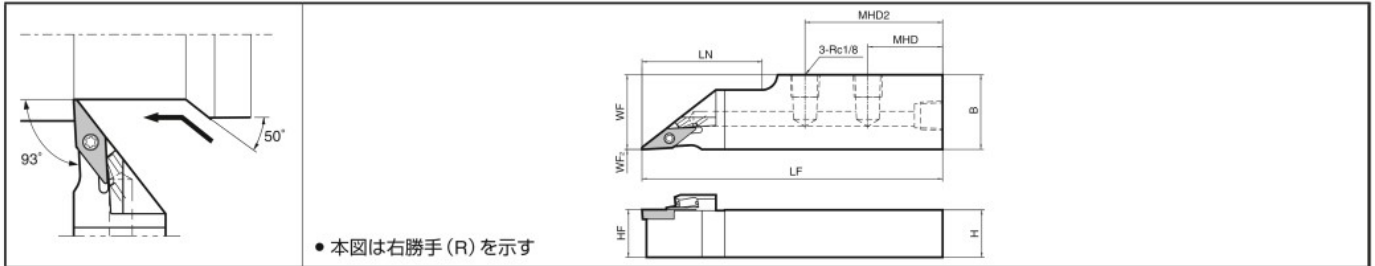

● ホルダ寸法

型番	在庫		寸法 (mm)								基準 コーナ R (RE)	部 品			
	R	L	H	HF	B	LF	LN	WF	WF ₂	MHD		MHD2	クランプスクリュー	レンチ	プラグ
SVJBR	1220H-11FFJCT	●		12	12	20	100	28	20	0	35	-	SB-2570TR	FT-8	GP-1
	1625H-11FFJCT	●		16	16	25		40	25		25	46			
	2025H-11FFJCT	●		20	20	25		40	25		25	46			

配管部品は、H14、H15 をご参照ください。