


MFH Micro ヘッド

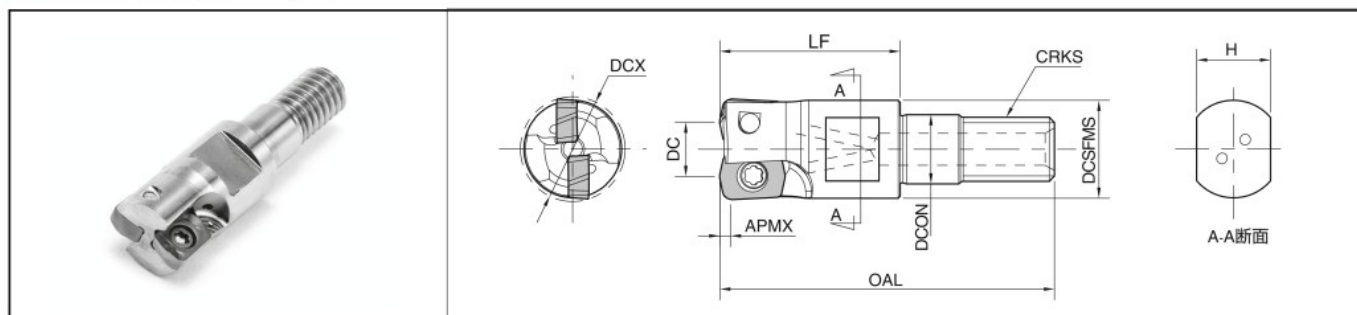

● ホルダ寸法

型 番	在庫	刃数	寸 法 (mm)									最大 ランピング 角度	すくい角	クーラント ホール	最高回転数 (min ⁻¹)						
			DCX	DC	DCSFMS	DCON	OAL	LF	CRKS	H	APMX		A.R.								
MFH 08-M06-01-1T	●	1	8	4.2	9.2	6.5	30.5	17	M6xP1.0	7	0.5	4°	+5°	有	20,000						
10-M06-01-2T	●	2	10	6.2								3°			16,200						
12-M06-01-3T	●	3	12	8.2	11.2							2°			14,000						
14-M06-01-3T	●	3	14	10.2								1.5°			12,500						
MFH 16-M08-01-4T	●	4	16	12.2	14.7	8.5	39	22	M8xP1.25	12		1.2°			11,400						

加工径φ8 ~ φ14は、市販のシャンクをご使用ください(ねじサイズ: M6xP1.0)

シャンク側のねじ仕様をご確認の上、ご使用ください

● 部品

型番	部品		
	クランプスクリュー	レンチ	焼付き防止剤
MFH...-01-...			
	SB-1840TRP	FTP-6	P-37
	チップクランプ用 締付トルク 0.5N・m		

■ エンドミル有効深さ (MFH16-M08-01-4T)

アーバ型番	適合エンドミル(ヘッド)			エンドミル有効深さ (mm)
	型番	加工径	寸法	
		DC	LF	LUX
BT30K-M08-45	MFH16-M08-01-4T	16	22	28.8
BT40K-M08-55	MFH16-M08-01-4T	16	22	28.7

➡ BTアーバはM60をご確認ください

● 適合チップ ➡ M16

形状	型番	寸法 (mm)					MEGACOAT NANO		CVD コーティング
		W1	S	D1	INSL	RE	PR1535	PR1525	CA6535
汎用 	LPGT 010210ER-GM	4.19	2.19	2.1	6.26	1.0	●	●	●

推奨切削条件 ➡ M166