


KAVH-SCLC (内径 / 奥端面加工, スクリュークランプ)

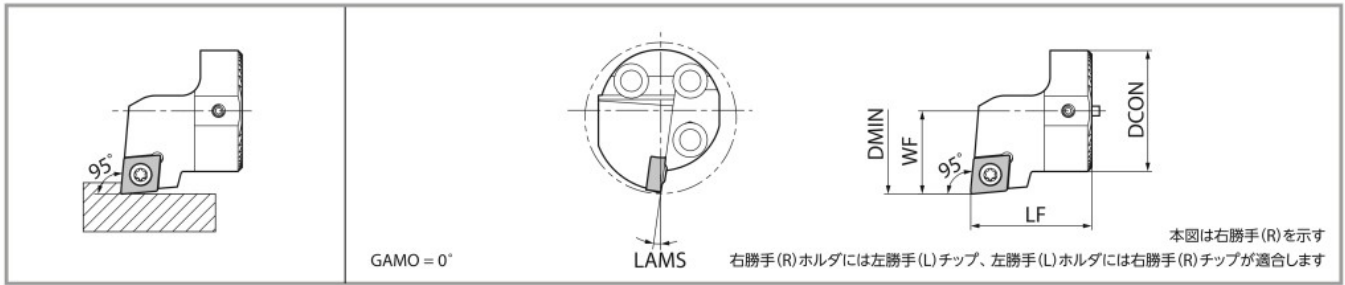


ホルダ寸法

型番	在庫		寸法(mm)				LAMS (°)	基準コーナR(RE)	部品		適合シャンク	適合チップ
	R	L	DMIN	DCON	LF	WF			クランプスクリュー	レンチ		
KAVH 16-SCLC R/L06	●	●	20	16	20	11	-7	0.4			KAV-D16/G16...	CC <input type="checkbox"/> T0602... CC <input type="checkbox"/> W0602...
KAVH 20-SCLC R/L09	●	●	25	20	20	13	-8	0.4			KAV-D20/G20...	CC <input type="checkbox"/> T09T3... CC <input type="checkbox"/> W09T3...
25-SCLC R/L09	●	●	32	25							17	
32-SCLC R/L09	●	●	40	32	22	KAV-D32...						

Pプレーカ使用時は、右勝手(R)のホルダには右勝手(R)のチップ、左勝手(L)のホルダには左勝手(L)のチップをご使用ください

●：標準在庫

KAVH-SDUC (微い加工, スクリュークランプ)

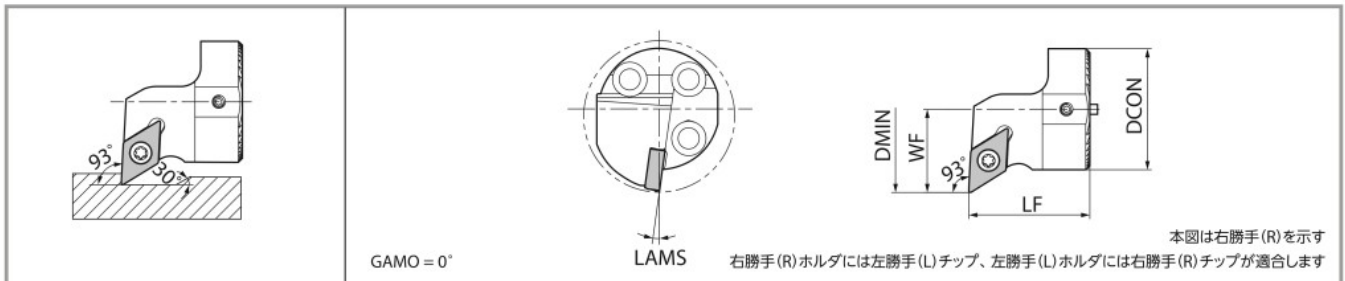

ホルダ寸法

型番	在庫		寸法(mm)				LAMS (°)	基準コーナR(RE)	部品		適合シャンク	適合チップ
	R	L	DMIN	DCON	LF	WF			クランプスクリュー	レンチ		
KAVH 16-SDUC R/L07	●	●	20	16	20	11	-7	0.4			KAV-D16/G16...	DC <input type="checkbox"/> T0702... DC <input type="checkbox"/> W0702... DC <input type="checkbox"/> X0702...
KAVH 20-SDUC R/L11	●	●	25	20	20	13	-9	0.4			KAV-D20/G20...	DC <input type="checkbox"/> T11T3... DC <input type="checkbox"/> W11T3... DC <input type="checkbox"/> X11T3...
25-SDUC R/L11	●	●	32	25							17	
32-SDUC R/L11	●	●	40	32	22	-8	KAV-D32...					

WPプレーカをご使用の際は、刃先位置もしくは加工プログラムの補正が必要となります

●：標準在庫