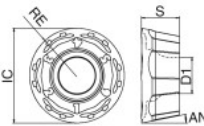
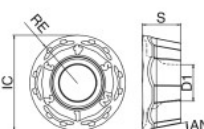
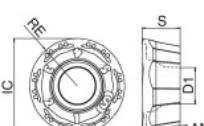
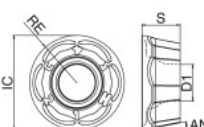
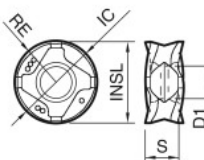
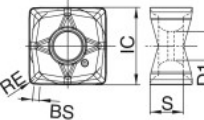
 
 


ミーリングチップ(穴付き)

使用分類の目安		P	炭素鋼・合金鋼	金型鋼	オーステナイト系	マルテンサイト系	析出硬化系	ねずみ錆鉄	ダクタイル錆鉄	非鉄金属	耐熱合金	チタン合金	H	高硬度材
★：荒加工 / 第1選択			■	■	☆	★								
☆：荒加工 / 第2選択					☆	★								
■：仕上げ / 第1選択						★								
□：仕上げ / 第2選択							★							

形状		型番	寸法(mm)							角度	コーティング										ページ
			IC	S	D1	INSL	BS	RE	AN		サーメット	CVDコーティング	MEGACOAT (PVDコーティング)								
勝手付きチップは右勝手 (R) を示す											TN620M	TN100M	CA635	CA420M	PR1535	PR1525	PR1510	PR1225	PR1210	PR015S	
		RDGT 0803M0ER-GM	8	3.18	3.0				4	15°											M216 M217
		RPGT 10T3M0ER-GM	10	3.97	3.5				5												M215
		1204M0ER-GM	12	4.76	4.6				6	11°											M216
		1605M0ER-GM	16	5.56	5.8				8												M217
		RDMT 0803M0ER-GM	8	3.18	3.0				4	15°											M216 M217
		RPMT 10T3M0ER-GM	10	3.97	3.5				5												M215
		1204M0ER-GM	12	4.76	4.6				6	11°											M216
		1605M0ER-GM	16	5.56	5.8				8												M217
		RDGT 0803M0ER-SM	8	3.18	3.0				4	15°											M216 M217
		RPGT 10T3M0ER-SM	10	3.97	3.5				5												M215
		1204M0ER-SM	12	4.76	4.6				6	11°											M216
		1605M0ER-SM	16	5.56	5.8				8												M217
		RDMT 0803M0EN-GH	8	3.18	3.0				4	15°											M216 M217
		RPMT 10T3M0EN-GH	10	3.97	3.5				5												M215
		1204M0EN-GH	12	4.76	4.6				6	11°											M216
		1605M0EN-GH	16	5.56	5.8				8												M217
		ROMU 1204M0ER-GM	12	4.75	4.6	11.8			6												
		1605M0ER-GM	16	5.48	6.2	15.8				8											
		ROMU 1204M0ER-SM	12	4.75	4.6	11.8				6											M210 M211
		1605M0ER-SM	16	5.48	6.2	15.8				8											
		ROMU 1204M0ER-GH	12	4.75	4.6	11.8				6											
		1605M0ER-GH	16	5.48	6.2	15.8				8											
		SNMU 130508EN-GM																			
		SNMU 130508EN-SM	13	5.51	4.7	-	1.0	0.8	-												M111 M112
		SNMU 130508EN-GH																			

●：標準在庫

チップの販売個数は、
1ケース10個入りです

M19

チップ材種 旋削チップ CBNダイヤモンド 外径 スモールツール 内径 溝入れ 突切り ねじ切り ドリル ソリッドツール ミーリング ツリーング機器 イシヤヤシヤ 部品 技術資料 3Dモデリング 索引

A B C D E F G H J K L M N O P R S T