

回転ハンドル

KRM-H型

RoHS適合品



回転ハンドル

菊形ハンドル

KRM-I型


RoHS適合品



菊形ハンドル

寸法表

KRM-H型

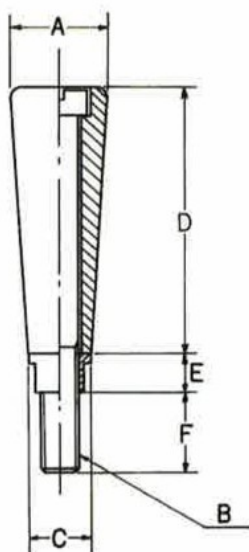


■KRM-H型

	A	B	C	D	E	F
H45	16	M 6 P=1.00	10	43.0	7	13.0
H55	20	M 8 P=1.25	13	55.5	8	16.5
H70	25	M10 P=1.50	16	70.0	10	20.0
H85	32	M12 P=1.75	20	89.0	13	18.0

※寸法公差 ±1.0

寸法表

KRM-I型

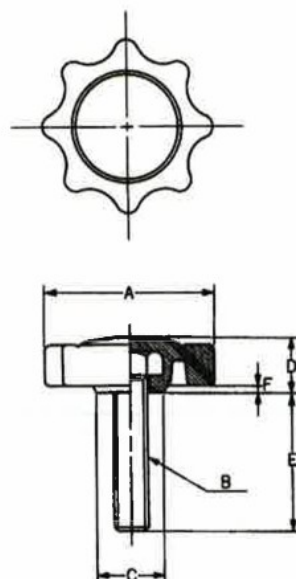

■KRM-I型

	A	B	C	D	E
※ I 30	30	M 6 P=1.00	15	10	30
※ I 30	30	M 8 P=1.25	15	10	30
I 50	50	M10 P=1.50	20	16	40
※ I 65	65	M10 P=1.50	23	18	50
I 65	65	M12 P=1.75	23	18	50

※印は受注生産となります。

※寸法公差 ±1.0

※標準色は赤と黒の2色です。