

- ゼドラン™のフォームベースは立ち作業中の疲労をやわらげます。
- 硬い表面は耐久性にすぐれています。
- 表面は、高性能ゼドラン™特殊溶着技術ではがれることはありません。
- 標準サイズのマットには、安全のためエッジに傾斜がついています。
- 耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
- 14mm、16mm、22mmの3種類の厚みをご用意しています。
- **防災**適合品。

仕様	
おすすめする場所	組立ライン、マシンショップ、出荷・梱包作業、サービスカウンターなど、乾燥した往來の多い通路
素材	PVC表面にゼドラン™フォームのバックイング
重量	約7.6kg/㎡(クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™) 約9.2kg/㎡(クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™スプリーム) 約9.8kg/㎡(クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™ウルトラ)
弾力性	23(ASTM D-2632)(クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™) 24(ASTM D-2632)(クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™スプリーム) 25(ASTM D-2632)(クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™ウルトラ)

クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™



WD3823	幅61cm×長さ91cm×厚み14mm	防滑すめ!
WD3835	幅91cm×長さ152cm×厚み14mm	防滑すめ!
WDR3824-75	幅61cm×長さ22.9m×厚み14mm	防滑すめ!
WDR3836-75	幅91cm×長さ22.9m×厚み14mm	防滑すめ!
WDR3848-75	幅122cm×長さ22.9m×厚み14mm	防滑すめ!

クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™スプリーム

 



WD1223	幅61cm×長さ91cm×厚み16mm
WD1235	幅91cm×長さ152cm×厚み16mm
WDR1224-75	幅61cm×長さ22.9m×厚み16mm
WDR1236-75	幅91cm×長さ22.9m×厚み16mm
WDR1248-75	幅122cm×長さ22.9m×厚み16mm

クラウン ゼドラン™ワーカーズデライト™ウルトラ



WD3423	幅61cm×長さ91cm×厚み22mm
WD3435	幅91cm×長さ152cm×厚み22mm
WDR3424-75	幅61cm×長さ22.9m×厚み22mm
WDR3436-75	幅91cm×長さ22.9m×厚み22mm
WDR3448-75	幅122cm×長さ22.9m×厚み22mm

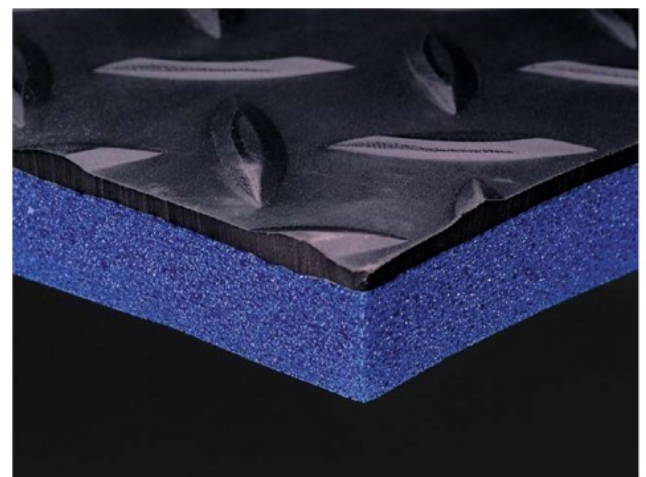

色		
グレー (GY)	ブラック (BK)	グリーン (SE)