

アームレスタイプ

ハイバック



No.3520S-K オールドブルー

No.3520F-W ブラック+HG-22W

再生材		ロングライフ		分別		環境保全		布張り		品番		本体価格(税抜)
注文番号												
脚ベース	アクアブルー	コスミックブルー	サンドベージュ	チェリーレッド	アップルグリーン	ブラック					品番	¥49,200
ブラック	751-00	751-01	751-02	751-03	751-04	751-05	No.3520F-K					
ホワイト	751-18	751-19	751-20	751-21	751-22	751-23	No.3520F-W					

●上張:布張り(ポリエステル)

再生材		ロングライフ		分別		環境保全		レザー張り		防汚		本体価格(税抜)
注文番号												
脚ベース	オールドブルー	グリーン	ソフトオレンジ							品番		¥49,200
ブラック	751-72	751-73	751-74	No.3520S-K								
ホワイト	751-81	751-82	751-83	No.3520S-W								

●上張:ビニールレザー張り(防汚)

ミドルバック



No.3510F-K アップルグリーン

No.3510S-W ソフトオレンジ+HG-22W

再生材		ロングライフ		分別		環境保全		布張り		品番		本体価格(税抜)
注文番号												
脚ベース	アクアブルー	コスミックブルー	サンドベージュ	チェリーレッド	アップルグリーン	ブラック					品番	¥46,200
ブラック	751-36	751-37	751-38	751-39	751-40	751-41	No.3510F-K					
ホワイト	751-54	751-55	751-56	751-57	751-58	751-59	No.3510F-W					



●上張:布張り(ポリエステル)

再生材		ロングライフ		分別		環境保全		レザー張り		防汚		本体価格(税抜)
注文番号												
脚ベース	オールドブルー	グリーン	ソフトオレンジ							品番		¥46,200
ブラック	751-90	751-91	751-92	No.3510S-K								
ホワイト	752-00	752-01	752-02	No.3510S-W								

●上張:ビニールレザー張り(防汚)

No.3520F-K・3520S-K
No.3520F-W・3520S-W

No.3510F-K・3510S-K
No.3510F-W・3510S-W

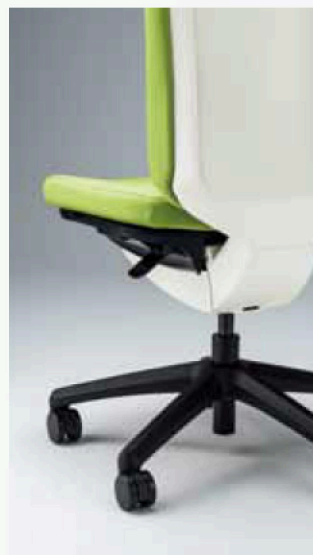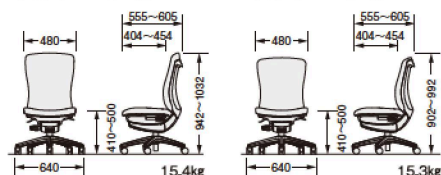


ホワイトシェル/脚ベース:ブラック



ホワイトシェル/脚ベース:ホワイト

Option オプション

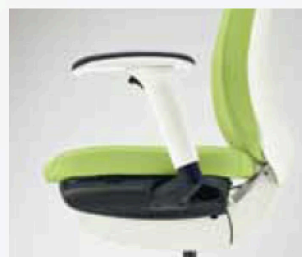

フレキシブルアームセット

カラー	注文番号	品番	本体価格(税抜)
ホワイト	750-92	AR-153W	¥19,300

- PA樹脂成型品
- 肘パッド:エラストラマー樹脂(ブラック)



●上下調節:ストローク
80mm(20mmピッチ・5
ポジション)



●角度調節:外
側30°・内側30°
(7ポジション)



サークルアームセット

カラー	注文番号	品番	本体価格(税抜)
ホワイト	750-90	AR-152W	¥11,000

- PP樹脂成型品



ハンガーセット

カラー	注文番号	品番	本体価格(税抜)
ホワイト	683-19	HG-22W	¥8,500

- PP樹脂成型品



ナイロン双輪キャスター(1個)

注文番号	品番	本体価格(税抜)
687-00	CA-N46C	¥800

- φ60mmナイロン双輪(ブラック)
- シャフトφ11×22mm差し込み式



ゴム単輪キャスター(1個)

注文番号	品番	本体価格(税抜)
382-47	CA-G41C	¥800

- φ50mmゴム単輪[カバー付](ブラック)
- シャフトφ11×22mm差し込み式

ウレタン双輪キャスター(1個)

注文番号	品番	本体価格(税抜)
687-01	CA-U46C	¥1,200

- φ60mmウレタン巻双輪(ブラック)
- シャフトφ11×22mm差し込み式

固定脚(1個)

注文番号	品番	本体価格(税抜)
687-82	CA-K44C	¥700

- シャフトφ11×22mm差し込み式(ブラック)
- ⑤ 座高・総高が標準仕様より、約5mm低くなります。