

LED懐中電灯(充電式)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業灯・照明用品

ヘッドライト

懐中電灯

投光器

作業灯

ブラックライト

連結式ライト

電気スタンド

マグネット電気スタンド

照明器具

LED電球

電球

直管形ランプ

リング形ランプ

蛍光灯飛散防止チューブ

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

ランタン

LEDLENSER Rechargeable LED Light LEDLENSER P18R Signature 充電式LEDライト“レッドレンザー P18R Signature” **New**

同商品群在庫数 46 アイテム



502191

特長 ●ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。

仕様 ●電源:専用充電電池(付属) ●最大点灯時間:約70時間 ●充電時間:約5.5時間 ●保護等級:IP54

材質 ●アルミニウム
付属品 ●専用充電電池 ●ストラップ ●インテリジェントクリップ ●USBケーブル ●USBアダプター ●ポーチ

製造国 ●中国

梱包数:12個

発注単位1個 レッドレンザージャパン株式会社[9711107]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
244-0873	502191	¥40,179	オープン	4500(ブースト)/2600(パワー)/1000(ミドル)/30(ロー)	89×171	637	-

☎商品のお問い合わせ:03-5637-7872 http://www.leddenser.co.jp/

LEDLENSER Rechargeable LED Light LEDLENSER P18R Work 充電式LEDハンディライト“レッドレンザー P18R Work” **New**

同商品群在庫数 46 アイテム



502188

特長 ●ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。

仕様 ●電源:専用充電電池 ●最大点灯時間:30時間 ●充電時間:約3.5時間 ●保護等級:IP54

材質 ●アルミニウム
付属品 ●専用充電電池 ●ストラップ ●USBケーブル(マグネットチャージャー) ●ACアダプター

製造国 ●中国

梱包数:12個

発注単位1個 レッドレンザージャパン株式会社[9711107]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
244-0875	502188	¥40,179	オープン	4500(ブースト)/2600(パワー)/1000(ミドル)/30(ロー)	99×183	669	-

☎商品のお問い合わせ:03-5637-7872 http://www.leddenser.co.jp/

LEDLENSER LED Light P6R Signature LEDライト“レッドレンザー P6R Signature” **New**

同商品群在庫数 46 アイテム



502189

特長 ●硬質アルマイト加工で堅牢なボディです。

仕様 ●電源:専用充電電池 ●最大点灯時間:約60時間 ●落下耐久:2m ●保護等級:IP68

材質 ●アルミニウム
付属品 ●専用充電電池 ●ストラップ ●マグネットチャージングケーブル ●クリップ ●ポーチ ●USBアダプター

製造国 ●中国

梱包数:12個


発注単位1個 レッドレンザージャパン株式会社[9711107]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
257-2753	502189	¥20,893	オープン	1400(ブースト)/1100(パワー)/450(ミドル)/15(ロー)	35×151	170	-

☎商品のお問い合わせ:03-5637-7872 http://www.leddenser.co.jp/

LEDLENSER LED Light LEDLENSER i9iron CRI LED高演色ライト“レッドレンザー-i9Riron CRI” **New**

同商品群在庫数 46 アイテム

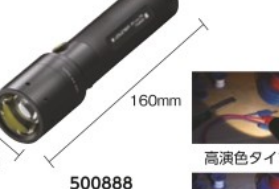

500888

特長 ●高演色LED搭載(CRI90、太陽光に近い)で色味がより見やすいです。

仕様 ●電源:専用イットリオン電池(付属) ●最大点灯時間:35時間 ●保護等級:IPX4 ●充電時間:約3時間

材質 ●本体:アルミ合金
付属品 ●ストラップ ●ポーチ ●ロールプロテクションリング ●専用イットリオン電池 ●専用充電器 ●ACアダプター

製造国 ●中国

高演色タイプ

通常タイプ

発注単位1個 レッドレンザージャパン株式会社[9711107]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績(前年比%)
102-6158	500888	¥23,000	¥23,000	500	39×160	6	255	251(75)

☎商品のお問い合わせ:03-5637-7872 http://www.leddenser.co.jp/

LEDLENSER Rechargeable LED Light LEDLENSER X21R 充電式LEDライト“レッドレンザー X21R” **New**

同商品群在庫数 46 アイテム



501967

特長 ●5000lmという驚異的な明るさを実現しています。

仕様 ●電源:専用バッテリーパック ●最大点灯時間:2時間(強)/5時間(中)/約40時間(弱) ●充電時間:約3.5時間 ●保護等級:IP54

材質 ●アルミニウム
付属品 ●専用充電電池 ●専用充電器 ●肩掛けショルダーストラップ ●ロールプロテクションリング ●三脚ホルダー ●ACアダプター

製造国 ●中国

梱包数:1個

発注単位1個 レッドレンザージャパン株式会社[9711107]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	質量 (g)	実績(前年比%)
149-1451	501967	¥80,000	オープン	5000(強)/3500(中)/200(弱)	95×405	1315	160(198)

☎商品のお問い合わせ:03-5637-7872 http://www.leddenser.co.jp/

NICHIDO Rechargeable Led Handtype Light 充電式フォーカスLEDライト“アンダレス” **New**

同商品群在庫数 21 アイテム



5L-6F-CH

特長 ●ワイドからスポットまで無段階フォーカスと強弱切替ができます。

仕様 ●電源:専用充電電池 ●最大点灯時間:5時間(強)/12.5時間(弱) ●スポット使用時 ●充電時間:4時間 ●保護等級:IPX4

材質 ●本体:アルミ
付属品 ●ACアダプター ●ストラップ ●USBケーブル

製造国 ●中国

発注単位1個 日動工業株式会社[728315]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ (lm)	外径×全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績(前年比%)
162-0505	5L-6F-CH	¥6,750	¥9,000	900	34×146	10	176	-

☎商品のお問い合わせ:072-803-6905 https://www.nichido-ind.co.jp/

LEDLENSER Battery/Battery Box for LEDLENSER H8R/P7R/F1R レッドレンザー H8R/P7R/F1R 専用充電電池/電池ボックス

同商品群在庫数 46 アイテム



501001

仕様 ●18650規格充電電池
製造国 ●中国

発注単位1個

レッドレンザージャパン株式会社[9711107]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績(前年比%)
859-5393	501001	¥6,000	¥6,000	H8R/P7R/F1R/P6R Core/P6R Work/P6R SignatureP6CoreQC	6	55.8	6072(114)

専用電池ボックス

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績(前年比%)
244-0856	502128	¥8,036	オープン	48	133	-

☎商品のお問い合わせ:03-5637-7872 http://www.leddenser.co.jp/

電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。