



電ドルソケット

対応機種

18V・36V・
40V max
インパクトドライバー

高耐久性

MADE IN
JAPAN

業界初、36V対応!!

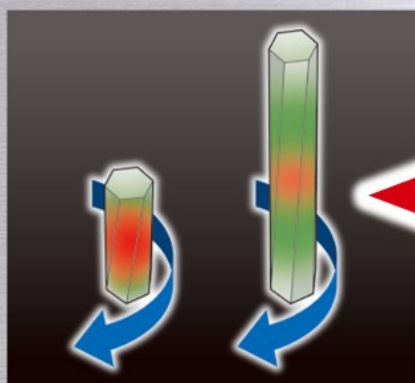
軸の強いソケット

ストロック

軸の強さに
自信あり!!ストロック
ポイント

1

長軸

長軸のトーション効果と
高耐久専用鋼材で折れにくい!

従来品

ストロック36

※イラストは、特長を説明するためのイメージです。

軸にかかる
負荷が分散し
折れにくい!
(トーション効果)ストロック
ポイント

2

X
エックスドライブ
-DRIVE六角圧入とソケット部が
ダイレクトにトルクを伝える!高精度の
六角穴加工ねじれ・折れに強く
トルク伝達
効率が高い!ストロック
ポイント

3

軽量

業界トップクラスの軽量モデル!

ストロック
ポイント

4

サイズ
色分け

シールの色でサイズがわかる!

ストロック
ポイント

5

深穴

深穴式で、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能!

NEW



よく使用するサイズ+ホルダー付

5本セットを新発売

ビットホルダーとしても



【セット内容】

開口部形状	品番コード	セット内容	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード
六角 	DSXL55	DSX10S、DSX13S、DSX14S、 DSX17S、DSX19S、 専用ビットホルダー(黒)	420	6,000	4963202099257