


アルミコーナーレンチ


ALUMINUM CORNER WRENCHES

- パイプレンチでは作業できない接地配管・隣接配管・溝中配管に
- 本体は軽量なアルミ製です

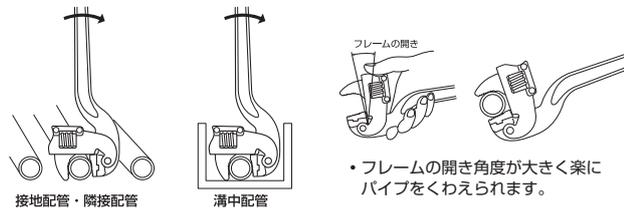

品番コード	サイズ	くわえられる管の外径 (A表示)	全長 (L)	H	T	重量	参考価格	JANコード (4963202)
ACW250	250mm	13~36mm(25A)	248mm	87mm	19mm	380g	6,850円	033305
ACW300	300mm	16~45mm(32A)	298mm	102mm	21mm	600g	8,360円	034173
ACW350	350mm	20~51mm(40A)	349mm	116mm	23mm	800g	9,050円	033343
ACW450	450mm	32~70mm(50A)	445mm	144mm	25mm	1,200g	13,060円	032001

寸法図

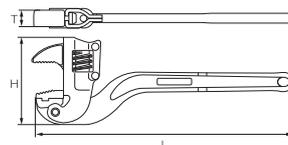


モーターレンチ

MOTOR WRENCH

- 円滑な口幅調整ができ最大70mmまで可能です
- 熱処理を施していない為、くわえ部はメッキ品や銅、真鍮等の軟質ナットを傷つけず、締め付けるのに最適です



寸法図

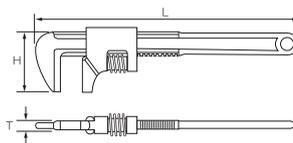


品番コード	サイズ	口開き	全長 (L)	H	T	重量	参考価格	JANコード (4963202)
MT280	280mm	0~70mm	284mm	71mm	9.4mm	630g	3,390円	049924

板ラチェットレンチ

RATCHET BOX WRENCHES


- 1丁4サイズ・あらゆる工事でのボルト・ナットの締め付けに

 - 安全ロープ取り付け用穴付き (SRW558・912を除く)
- ソケットレンチ・ラチェットレンチの入らない狭い場所に威力を発揮
- ソケット部は貫通しているのでボルトが長くても使用できます



品番コード	サイズ	全長 (L)	厚み		D1	D2	重量	参考価格	JANコード (4963202)
			T1	T2					
SRW558	5.5×7/6×8mm	121mm	10mm	10mm	16mm	17mm	65g	2,710円	035026
SRW813	8×10/12×13mm	166mm	15mm	15mm	23mm	28.4mm	180g	4,060円	035101
SRW912	9×11/10×12mm	148mm	13mm	13mm	22mm	24mm	110g	3,420円	035064
SRW1014	10×12/13×14mm	171mm	15mm	15mm	24mm	28.4mm	180g	4,150円	035149
SRW1317	13×15/14×17mm	196mm	16mm	16mm	30mm	32mm	240g	4,730円	035187
SRW1321	13×17/19×21mm	217mm	20mm	22mm	32mm	41.4mm	375g	5,560円	034234
SRW1924	19×21/22×24mm	243mm	22mm	22mm	41.4mm	43.8mm	480g	6,760円	034272

 寸法図



プレミアムシリーズ

レンチ

工具セット

ソケットレンチ

万力

バイスプライヤ

ネジアンギラス

プライヤ

設備
配管工事

ベンチ
カッター
ニッパー