

C型シャコ万力 強力タイプ




CLAMP,C-TYPE

- アゴの深さはB型の約2倍! 強力型で耐荷重抜群
- 重量物の据え付けに最適
- ハンドル付き



寸法図

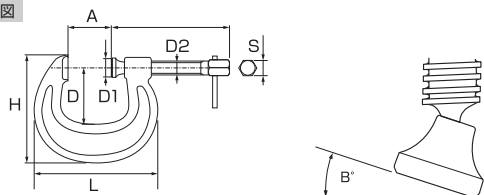

| 品番コード | 最大口開き (A) | アゴの深さ (D) | 本体高さ (H) | 本体長さ (L) | 皿径 (D1) | ネジの太さ (D2) | 六角部二面幅 (S) | 保証強度 (kN) | 皿振り角度 (B) | 重量 | 参考価格 | JANコード (4963202-) |
|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|-------------------|
| C50 | 50mm | 65mm | 125.5mm | 142.5mm | 22mm | 15.7mm | 19 | 26.8 | 10° | 920g | 4,100円 | 000970 |
| C75 | 75mm | 79mm | 147.7mm | 182.2mm | 25mm | 17.6mm | 21 | 33.7 | 10° | 1,530g | 5,140円 | 000987 |
| C100 | 100mm | 99mm | 182.5mm | 225.0mm | 28mm | 19.3mm | 23 | 47.9 | 10° | 2,550g | 7,290円 | 000994 |
| C125 | 125mm | 125mm | 219.0mm | 270.0mm | 30mm | 22.7mm | 26 | 51.5 | 10° | 3,620g | 10,460円 | 001007 |
| C150 | 150mm | 150mm | 250.0mm | 305.5mm | 30mm | 22.7mm | 26 | 58.3 | 10° | 5,500g | 14,990円 | 001014 |
| C200 | 200mm | 201mm | 313.0mm | 393.0mm | 33mm | 26.6mm | 29 | 67.6 | 10° | 9,880g | 31,360円 | 001021 |

B型シャコ万力 ステンレス




STAINLESS STEEL CLAMP

- 耐サビ塩水噴霧試験連続120時間異常なし
- 食品、海洋関係、薬品工場に
本体=SUS329JI
皿・ネジ=SUS304



寸法図

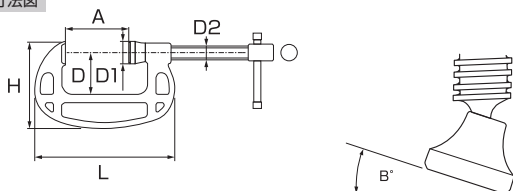

| 品番コード | 最大口開き (A) | アゴの深さ (D) | 本体高さ (H) | 本体長さ (L) | 皿径 (D1) | ネジの太さ (D2) | 保証強度 (kN) | 皿振り角度 (B) | 重量 | 参考価格 | JANコード (4963202-) |
|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|------------|-----------|-----------|--------|---------|-------------------|
| B25S | 25mm | 19mm | 45.5mm | 74.0mm | 15mm | 8.8mm | 5.8 | 20° | 130g | 4,960円 | 035385 |
| B38S | 38mm | 26mm | 57.0mm | 96.5mm | 15mm | 8.8mm | 6.7 | 20° | 170g | 5,440円 | 035347 |
| B50S | 50mm | 34mm | 70.0mm | 113.0mm | 21mm | 10.8mm | 10.6 | 20° | 320g | 6,140円 | 025140 |
| B75S | 75mm | 46mm | 95.0mm | 157.5mm | 21mm | 13.7mm | 12.1 | 20° | 740g | 8,190円 | 035422 |
| B100S | 100mm | 60mm | 120.0mm | 201.0mm | 28mm | 15.7mm | 14.8 | 20° | 1,500g | 12,110円 | 035460 |