



- 世界初の両面完全フラット軸ナット
- 切断刃は理想の刃付けで、当社従来品(プライヤ)と比較し、小さな荷重で切断可能
- くわえ部は非対称の特殊形状で、必ず3点当たりになり、ガッチリグリップ

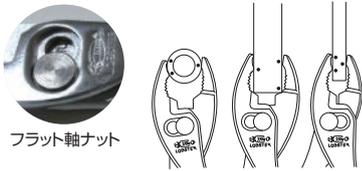

寸法図

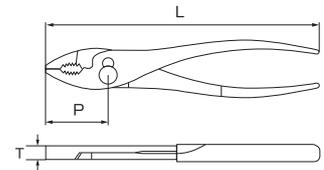


トリグリッププライヤ

品番コード	全長(L)	T	P	切断可能鉄線径	重量	参考価格	JANコード(4963202-)
TG150	165mm	9mm	41.5mm	φ2.0mm	160g	1,430円	014205
TG200	203mm	11mm	46mm	φ2.6mm	250g	1,690円	012126

- 頭部が肉薄で狭い場所や軽い作業にご使用いただけます
- 自動車整備用に最適です



寸法図

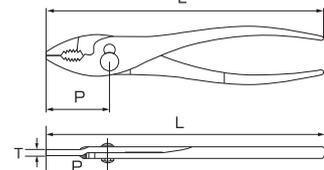


シンノーズプライヤ

品番コード	全長(L)	T	P	切断可能鉄線径	重量	参考価格	JANコード(4963202-)
TP200	203mm	5.5mm	55.8mm	φ2.6mm	250g	2,100円	010610

- 頭部が肉薄で30°に曲げてあります
- 特殊作業に適し、狭い場所での作業等に非常に便利です



寸法図

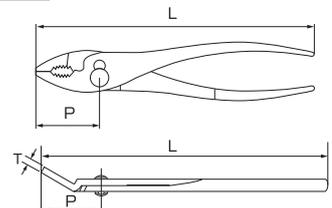

ベントノーズプライヤ

品番コード	全長(L)	T	P	切断可能鉄線径	重量	参考価格	JANコード(4963202-)
VP200	203mm	5.5mm	55.5mm	φ2.6mm	260g	2,200円	010627