

リベッター

リベット

Sロック

エビナット・ナッター

アンカー・プラグ

ハンマービット・チップパー


## アタッチメントナッター

ATTACHMENT NUTTER

- わずらわしい板厚調整が不要
- お手持ちの14.4V以上のドリルドライバーでM4~M6までのエビナットの締結が可能です
- 簡単便利なアタッチメントタイプのナッター



寸法図

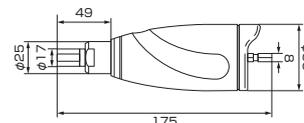

品番コード	重量	エビナット対応サイズ	対応エビナット材質	参考価格	JANコード (4963202)
@N17d	440g	M4, M5, M6	アルミ・スチール	21,990円	093392

## ハンドナッター

HAND NUTTER

- エビナットの取り付け、取り外しが非常に楽にスピーディにできます
- サイズ変更時のスクリーマンドレルの交換も簡単にできます




HND005




強力ハンドナッター HNO10

寸法図 HND005

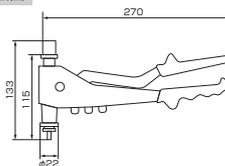

寸法図 HNO10

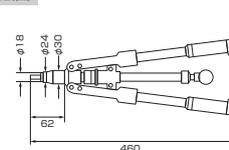

品番コード	重量	使用範囲	参考価格	JANコード (4963202)
HND005	600g	スチールM3, M4, M5 アルミニウムM4, M5, M6 ステンレスM3, M4	8,080円	020077
HNO10	1,800g	M5, M6, M8, M10	63,390円	018531

## ハンドナッターツールキット

HAND NUTTER KIT

- エビナットとハンドナッターのキットです
- 出張作業にも便利です
- 自動車、看板、板金関係、工作工場等に1セットあると大変便利です



品番コード	重量	キット内容	参考価格	JANコード (4963202)	備考
HND105	1,780g	HND005 1丁 NAD4M, 5M, 6M 各50個	12,760円	020152	メタルケース寸法 185×310×40mm