

# ダイヤモンド コアドリル(乾式)

DIAMOND CORE DRILL (DRY)

## 【用途】

一般～硬質コンクリート、鉄筋コンクリート(鉄筋φ13mmまで)、ALC等のエアコン、ガス、水道、電気の配管工事等に

## 【特長】


- カンタンボディ脱着機能でコア(切りカス)が上から楽に取り出せます
- 切れ味バンドとドデカチップで切れ味バツグン(鉄筋φ13mmまでOK)
- 独自のトルネードスパイラル溝が切り粉を強制排出します
- アダプターの握り部はローレット付きで、安全につかめます
- 便利な深さ目盛り付き(目安)

## 【適応工具】

- クラッチ付き 回転専用電気ドリル
  - ダイヤモンド用手持ち式ドリル
  - 振動ドリルの回転モード
- 振動+回転モードは使用不可。クラッチの付いていないドリルは使用不可



仕様・寸法図

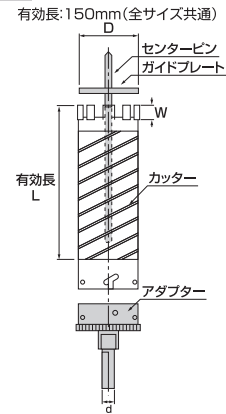

ストレートシャンク (三面取り)							SDSシャンク								
品番コード	刃先径	有効長	チップ高	シャンク径	重量	参考価格	JANコード (4963202-)	品番コード	刃先径	有効長	チップ高	シャンク径	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
	D	L	W	d					D	L	W	d			
KD29	φ29mm	150mm	9.0mm	φ10mm	480g	25,460円	056403	KD29S	φ29mm	150mm	9.0mm	SDSシャンク	480g	25,460円	055734
KD32	φ32mm	150mm	9.0mm	φ10mm	540g	25,460円	056441	KD32S	φ32mm	150mm	9.0mm	SDSシャンク	540g	25,460円	055772
KD35	φ35mm	150mm	9.0mm	φ10mm	580g	25,460円	058629	KD35S	φ35mm	150mm	9.0mm	SDSシャンク	550g	25,460円	058827
KD38	φ38mm	150mm	9.0mm	φ10mm	640g	25,460円	058667	KD38S	φ38mm	150mm	9.0mm	SDSシャンク	640g	25,460円	058865
KD40	φ40mm	150mm	9.0mm	φ10mm	680g	25,460円	056489	KD40S	φ40mm	150mm	9.0mm	SDSシャンク	680g	25,460円	055819
KD45	φ45mm	150mm	9.0mm	φ10mm	860g	25,460円	058704	KD45S	φ45mm	150mm	9.0mm	SDSシャンク	880g	25,460円	058902
KD52	φ52mm	150mm	9.0mm	φ13mm	900g	28,980円	056526	KD52S	φ52mm	150mm	9.0mm	SDSシャンク	900g	28,980円	055857
KD65	φ65mm	150mm	9.0mm	φ13mm	1100g	31,610円	055574	KD65S	φ65mm	150mm	9.0mm	SDSシャンク	1100g	31,610円	055895
KD70	φ70mm	150mm	9.0mm	φ13mm	1520g	32,500円	058742	KD70S	φ70mm	150mm	9.0mm	SDSシャンク	1240g	32,500円	058940
KD75	φ75mm	150mm	9.0mm	φ13mm	1340g	35,130円	058780	KD75S	φ75mm	150mm	9.0mm	SDSシャンク	1340g	35,130円	058988
KD80	φ80mm	150mm	9.0mm	φ13mm	1520g	37,760円	055611	KD80S	φ80mm	150mm	9.0mm	SDSシャンク	1520g	37,760円	055932
KD100	φ100mm	150mm	9.0mm	φ13mm	1980g	47,420円	055659	KD100S	φ100mm	150mm	9.0mm	SDSシャンク	1980g	47,420円	055970
KD120	φ120mm	150mm	9.0mm	φ13mm	2480g	55,320円	055697	KD120S	φ120mm	150mm	9.0mm	SDSシャンク	2480g	55,320円	056014

## ※部品価格表

刃先径				アダプター				センターピン						
D	品番コード	参考価格	JANコード (4963202-)	品番コード	参考価格	JANコード (4963202-)	品番コード	参考価格	JANコード (4963202-)	品番コード	参考価格	JANコード (4963202-)		
φ29mm	KD29C	17,560円	057462	ストレート シャンク	KD29A	7,020円	057783	SDS シャンク	KD29SA	7,020円	058100	KDP1	3,960円	057516
φ32mm	KD32C	17,560円	057509		KD32A	7,020円	057820		KD32SA	7,020円	058148			
φ35mm	KD35C	17,560円	059022		KD35A	7,020円	059220		KD35SA	7,020円	058438			
φ38mm	KD38C	17,560円	059060		KD38A	7,020円	058254		KD38SA	7,020円	058476			
φ40mm	KD40C	17,560円	057547		KD40A	7,020円	057868		KD40SA	7,020円	058186			
φ45mm	KD45C	18,880円	059107		KD45A	7,020円	058308		KD45SA	7,020円	058513			
φ52mm	KD52C	19,760円	057585		KD52A	7,470円	057905		KD52SA	7,470円	058223	KDP2	3,960円	057554
φ65mm	KD65C	21,740円	057622		KD65A	8,790円	057943		KD65SA	8,790円	057356			
φ70mm	KD70C	23,050円	059145		KD70A	9,000円	058353		KD70SA	9,000円	058551			
φ75mm	KD75C	25,460円	059183		KD75A	9,220円	058391		KD75SA	9,220円	058599			
φ80mm	KD80C	27,880円	057660		KD80A	9,440円	057981		KD80SA	9,440円	057394			
φ100mm	KD100C	34,910円	057707		KD100A	10,540円	058025		KD100SA	10,540円	057431			
φ120mm	KD120C	40,180円	057745	KD120A	12,510円	058063	KD120SA	12,510円	057479					

※ロングタイプカッター(有効長330)もご相談に応じます。

※センターピンにガイドブレードは付属していません。

各被削材に対応する商品選定については124ページの被削材対応表をご参照ください。