


17F98

単位重量：1.950kg/m


1:1.8

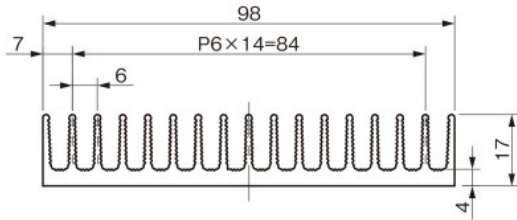

ローレット付

L寸	熱抵抗 (°C/W)
L50	3.7
L100	2.2
L150	1.6


— L=50
— L=100
— L=150

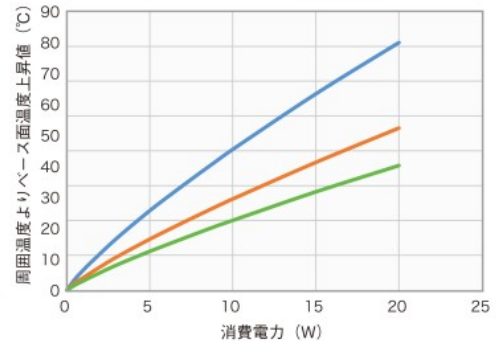

17F122

単位重量：2.410kg/m


1:1.8

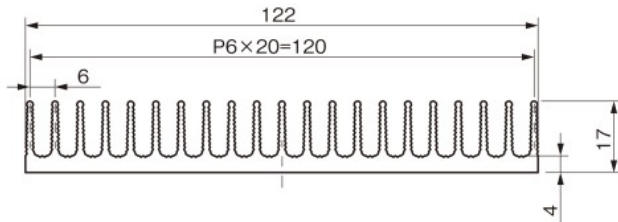

ローレット付

L寸	熱抵抗 (°C/W)
L50	3.0
L100	1.8
L150	1.3


— L=50
— L=100
— L=150

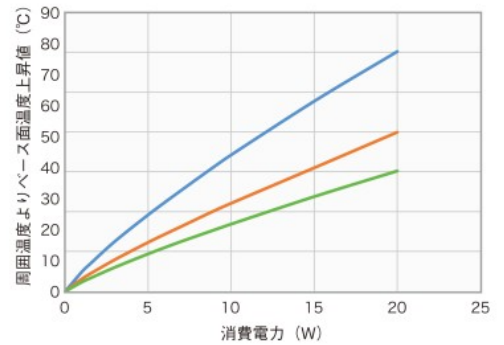

17F146

単位重量：2.870kg/m


1:1.8

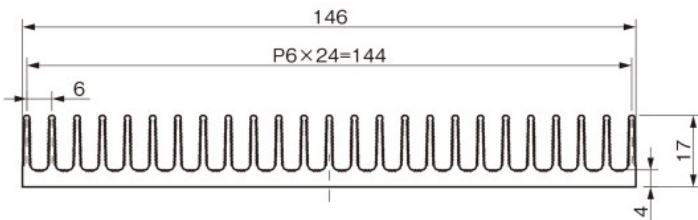

ローレット付

L寸	熱抵抗 (°C/W)
L50	2.5
L100	1.5
L150	1.1



— L=50
— L=100
— L=150

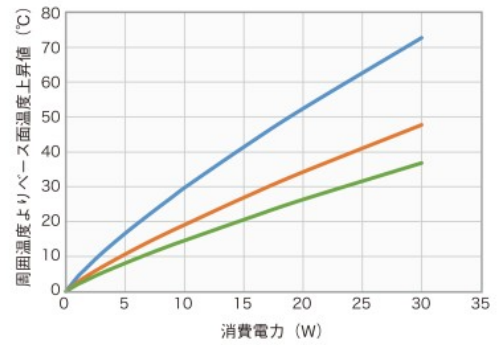

17F200

単位重量：4.247kg/m

1:2.25

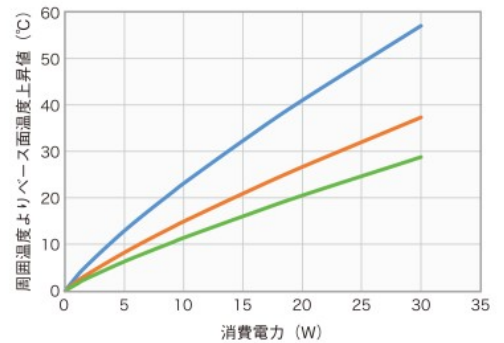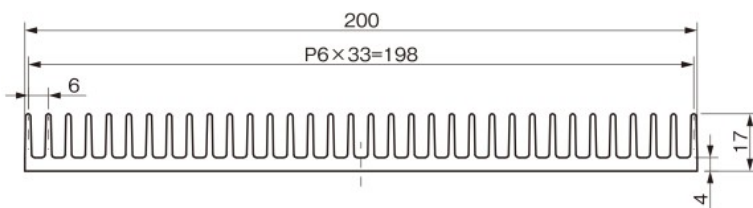

L寸	熱抵抗 (°C/W)
L=50	1.9
L=100	1.1
L=150	0.8

— L=50
— L=100
— L=150