


20F183


単位重量：4.957kg/m

1:2

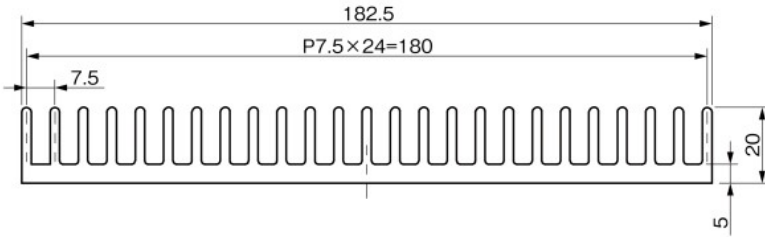

L寸	熱抵抗(°C/W)
L50	1.7
L100	1.2
L150	0.9


— L=50
— L=100
— L=150

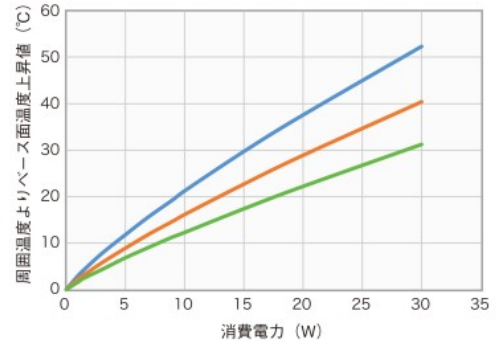

21F50


単位重量：1.513kg/m

1:1.8

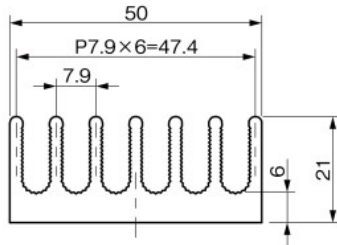

L寸	熱抵抗(°C/W)
L50	5.6
L100	4
L150	3

— L=50
— L=100
— L=150

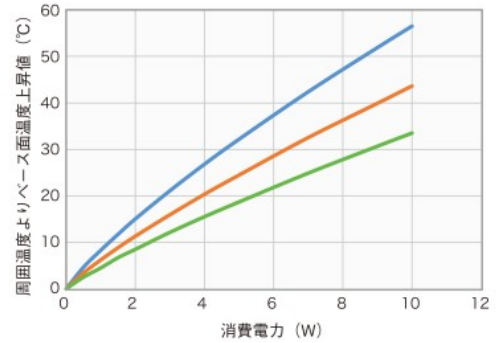


ローレット付

21F74


単位重量：2.180kg/m

1:1.8

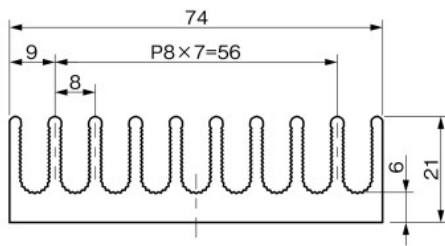

L寸	熱抵抗(°C/W)
L50	4
L100	2.9
L150	2.1

— L=50
— L=100
— L=150

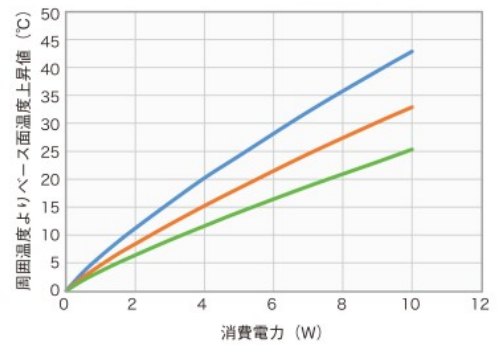


ローレット付

21F98


単位重量：2.895kg/m

1:1.8

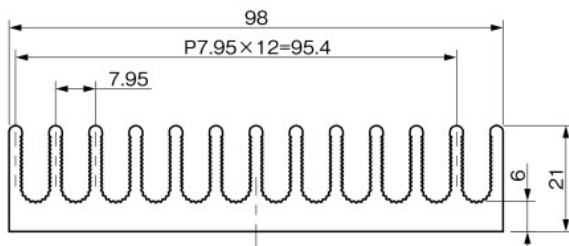

L寸	熱抵抗(°C/W)
L50	3.1
L100	2.2
L150	1.6

— L=50
— L=100
— L=150

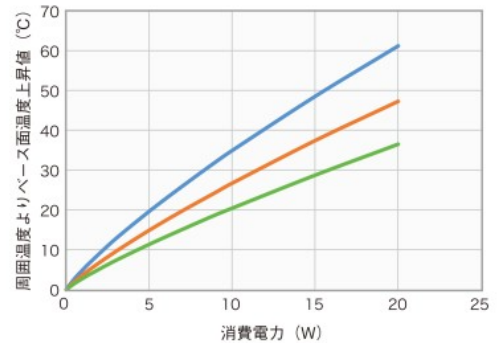

ローレット付