


30F58

単位重量：1.590kg/m


1:1.8

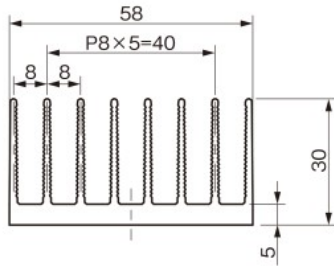

ローレット付

L寸	熱抵抗 (°C/W)
L50	3.7
L100	2.7
L150	2


— L=50
— L=100
— L=150

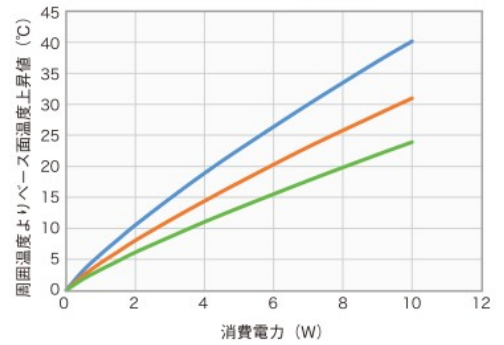

30F74

単位重量：2.002kg/m


1:1.8

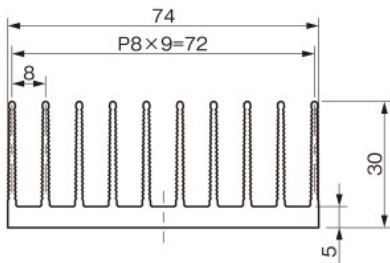

ローレット付

L寸	熱抵抗 (°C/W)
L50	3
L100	2.2
L150	1.6


— L=50
— L=100
— L=150

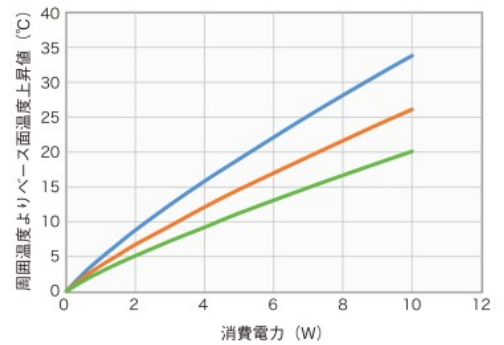

30F98

単位重量：2.623kg/m


1:1.8

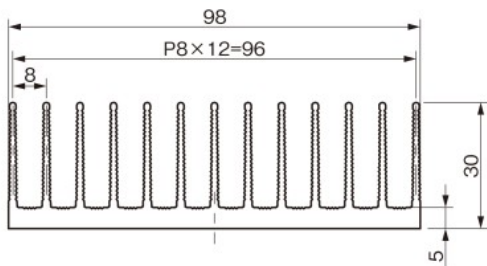

ローレット付

L寸	熱抵抗 (°C/W)
L50	2.3
L100	1.7
L150	1.2s


— L=50
— L=100
— L=150

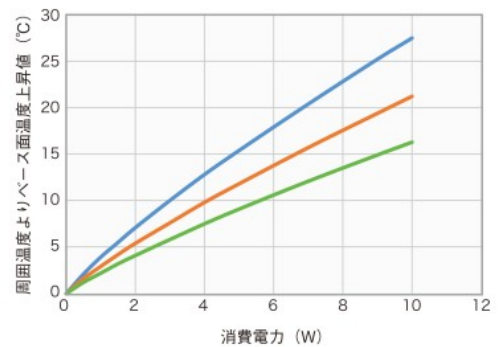

30F109

単位重量：2.878kg/m

1:2.25

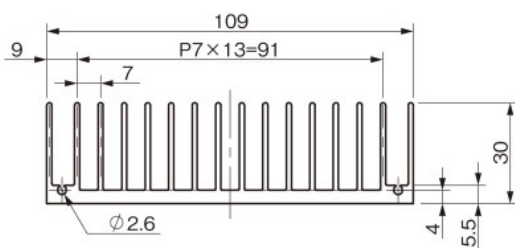

L寸	熱抵抗 (°C/W)
L50	1.9
L100	1.4
L150	1

— L=50
— L=100
— L=150

