

# 軸付セラミックゴム砥石

## Ceramic-rubberized polishing points

弾性海绵橡胶磨头



- 特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
- 従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
- 多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。



最高使用回転数  
allowable speed  
最高使用转速



軸径  
Shank dia  
柄直径



ケース入数  
pcs / pac  
1盒数





粒度  
grain size  
粒度




### 金属研磨用 合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用


30,000  
min<sup>-1</sup>

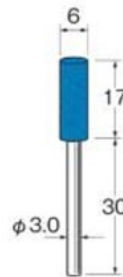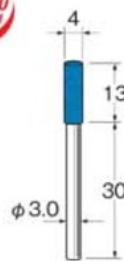

24,000  
min<sup>-1</sup>

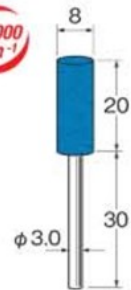

# 80	R2111	R2121	R2131
# 120	R2112	R2122	R2132
# 180	R2113	R2123	R2133
# 220	R2114	R2124	R2134
# 320	R2115	R2125	R2135
# 500	R2116	R2126	R2136
# 1000	R2117	R2127	R2137

 

20,000  
min<sup>-1</sup>



15,000  
min<sup>-1</sup>



# 80	R2141	R2151	R2161
# 120	R2142	R2152	R2162
# 180	R2143	R2153	R2163
# 220	R2144	R2154	R2164
# 320	R2145	R2155	R2165
# 500	R2146	R2156	R2166
# 1000	R2147	R2157	R2167

R  
弾性砥石

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。  
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。