


デジタルインジケータ 1087 R / 1087 Ri

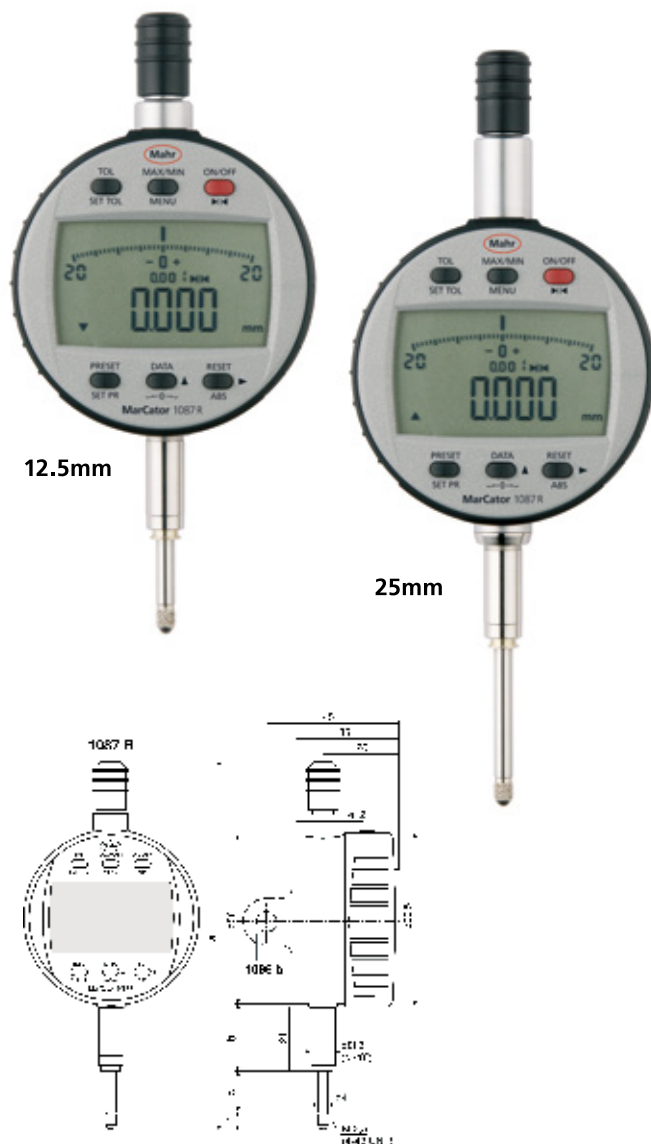

12.5mm

25mm

アナログディスプレイ

読取値 mm	表示範囲 mm
0.001	± 0.02
0.002	± 0.04
0.004	± 0.08
0.01	± 0.2



機能：

- ON/OFF
- RESET (表示の0設定)
- PRESET (数値入力には設定ボタンを使う)
- DATA (データ転送)
- 計測方向の反転
- TOL (公差測定)
- ABS (絶対値)
- 0 (アナログのゼロ設定)
- Factor (倍率補正)

- MAX/MINメモリー (ピーク値)
- MAX-MIN (振れ測定)
- LOCK: ボタンをロックできます。

- リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。
- 電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間
- 測定スピード: MAX 1.5m/秒
- データ出力: Opto RS232C、デジマチック、USB
- 数字の高さが8.5mmのハイコントラストLCD
- 見やすいアナログディスプレイ (振れ測定やピーク探しに最適)
- 機能部と表示部は280°の範囲で回転できます。
- 保護クラス IP42
- 保存環境温度: 10~40°C
- 付属品: 電池、取扱説明書

MarConnect i-wi ワイヤレス通信機能

データケーブルと同じ機能とコストでi-wi内蔵ワイヤレス通信をご利用いただけます。

デジタルインジケータでのデータ取得が楽になりました: ケーブルを使わずMSエクセルやキーボードコードによるWINDOWSプログラムヘデータの転送

外形寸法

測定範囲 mm	a mm	b mm	c mm
12.5	126.3	23	13.5
25	153.4	26.8	26.5

測定範囲 mm	分解能 mm	測定誤差 mm	繰返精度 mm	測定圧 N	重量 g	注文No.
12.5	0.0005	0.005	0.002	0.65 - 0.90	140	4337660
25	0.0005	0.005	0.002	0.65 - 1.15	150	4337661
i-wi ワイヤレスタイプ 1087 Ri						
12.5	0.0005	0.005	0.002	0.65 - 0.90	140	4337663
25	0.0005	0.005	0.002	0.65 - 1.15	150	4337665