



コンベヤ用ホイール

●硬質クロムめっき付ホイール

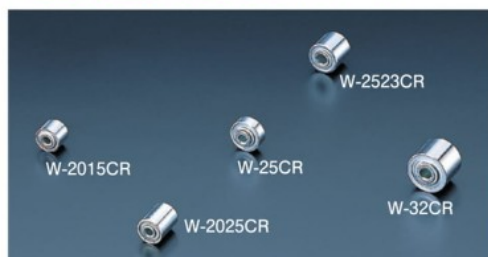

(単位:mm)

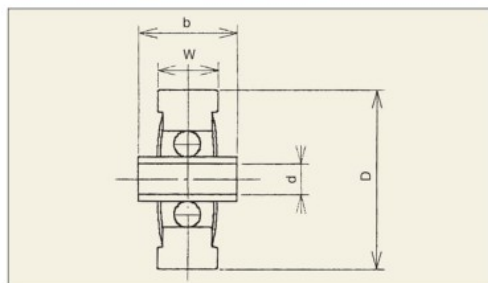


型 式	外径×幅×軸穴×ボス D W d b	ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg)	備 考
W-2015CR	20×15×6.2×17	30	
W-2025CR	20×25×6.2×27	40	
W-25CR	25×9×6.2×16	30	
W-2523CR	25×23×8.2×25	50	
W-32CR	32×25×8.2×28	90	
W-36BW-CR	36×9×8.2×14	40	
W-36CS-CR	36×9×8.2×28	40	
W-36BS-CR	36×9×6.2×25	40	
W-36BS-3R	36×9×6.2×25	40	
W-3850D-CR	38.1×50×12.2×63	130	
W-50DS-CR	50×14.5×12.2×20	100	
W-50BS-CR	50×14.5×8.2×20	80	

●樹脂ホイール




型 式	外径×幅×軸穴×ボス D W d b	ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg)	備 考
W-22PS	22×8×6.1×10	20	アセタール製
W-26PML	26×7×6.2×9	20	アセタール製
W-26PMO	26×7×6.2×16	20	アセタール製
W-36PW	36×9×8.2×14	10	アセタール製
W-36PS	36×9×8.2×28	10	アセタール製 WB-36PS
W-38GS	38×12×6.4×27	30	アセタール製 ボール2列 SW-38GS
W-38GS-SUS	38×12×6.4×27	30	アセタール製 SUS製ボール2列
W-45UW	45×16×8.2×22	25	ABS製 ボールSUS-316

●ニードルホイール

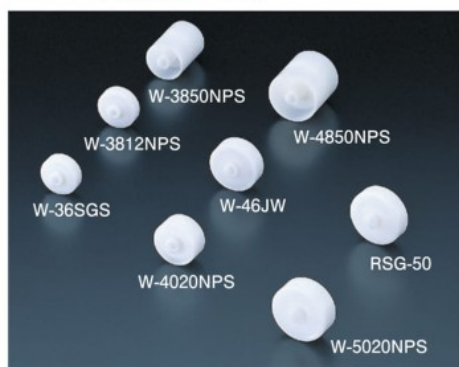

(単位:mm)

型 式	外径×幅×軸穴×ボス D W d b	ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg)	備 考
W-36SGS	36×12×6.4×25	15	アセタール製 WB-36SGS
W-3812NPS	38×12×6.4×25	15	アセタール製 WA-3812NPS WB-38NPS
W-3850NPS	38×50×8.2×55	15	アセタール製 WA-3850NPS
W-4020NPS	40×20×6.4×25	15	アセタール製
W-46JW	46×17×8.2×25	18	アセタール製
W-4850NPS	48.6×50×8.2×55	18	アセタール製 WA-4850NPS
W-5020NPS	50×20×8.2×25	18	アセタール製 WA-5020NPS
RSG-50	50×16×6.4×25	15	アセタール製

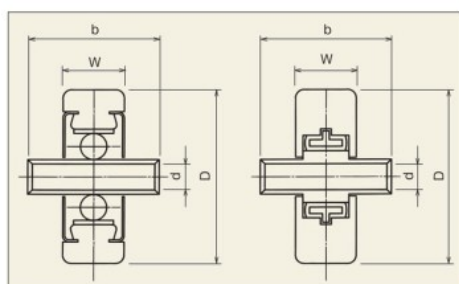

ボールタイプ

ニードルタイプ