
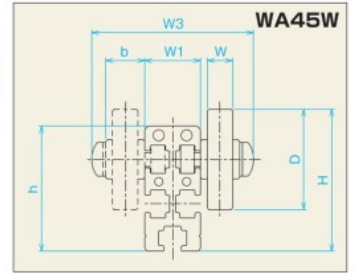


# 千鳥型


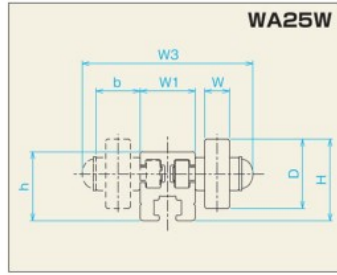


(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 h×W1×W3	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg)
WA25W-2015TS	20×15×6.2×17	◎M6×25L	25×20×64	27	1,000~3,000 500とび	12.5・15・17.5	20
WA25W-2015BS	20×15×6.1×17	◎M6×25L	25×20×64	27	1,000~3,000 500とび	12.5・15・17.5	30
WA25W-25TS	25×10×6.1×16	◎M6×25L	25×20×62	29.5	1,000~3,000 500とび	15・17.5	30
WA25W-25BS	25×9×6.2×16	◎M6×25L	25×20×62	29.5	1,000~3,000 500とび	15・17.5	30
WA25W-26PML	26×7×6.2×9	◎M6×18L	25×20×48	30	1,000~3,000 500とび	15・17.5	20
WA25W-30RB	30×9×6.2×16	◎M6×25L	25×20×62	32	1,000~3,000 500とび	17.5	25
WA45W-38TS-K	38×12×6.5×18.5	⊕M6×27L	45×20×65	52	1,000~3,000 500とび	25・37.5・50	20
WA45W-36BW-6	36×9×6.2×14	⊕M6×22L	45×20×58	51	1,000~3,000 500とび	25・37.5・50	40

⊕+ナベ ◎ボタン

# ガイド型

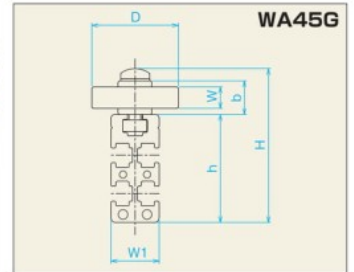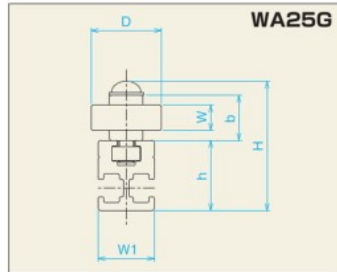

(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 h×W1	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg)
WA25G-25TS	25×10×6.1×16	◎M6×25L	25×20	46	1,000~3,000 500とび	30・35	30
WA25G-25BS	25×9×6.2×16	◎M6×25L	25×20	46	1,000~3,000 500とび	30・35	30
WA25G-26PML	26×7×6.2×9	◎M6×18L	25×20	39	1,000~3,000 500とび	30・35	20
WA25G-30RB	30×9×6.2×16	◎M6×25L	25×20	46	1,000~3,000 500とび	35	25
WA45G-38TS-K	38×12×6.5×18.5	⊕M6×27L	45×20	67.5	1,000~3,000 500とび	50・75・100	20
WA45G-36BW-6	36×9×6.2×14	⊕M6×22L	45×20	64	1,000~3,000 500とび	50・75・100	40

⊕+ナベ ◎ボタン

アルミフレームキットホイールコンベヤ