

## ソロバンコンベヤ


ストレート




カーブ




連結金具

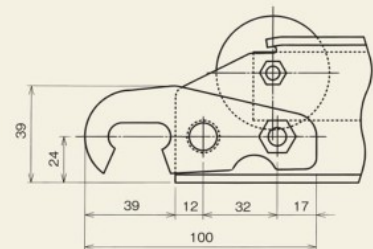

フレーム寸法・ホイール配列

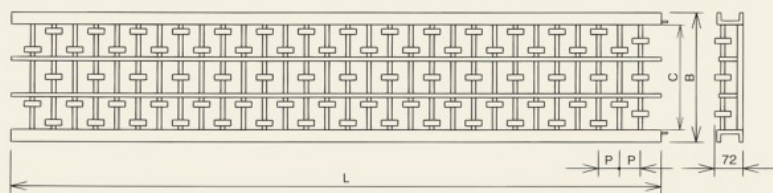

| アルミ支手本数 | 1,000L | 1,500L | 2,000L | 2,500L | 3,000L |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | 2本     | 3本     | 4本     | 4本     | 5本     |

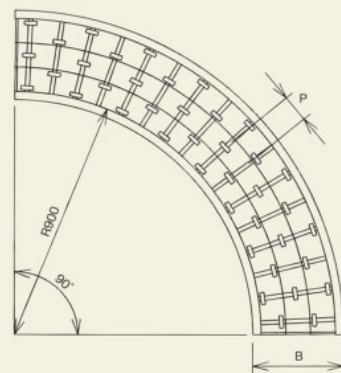

## アルミホイールソロバンコンベヤ(アルミ製フレーム)



RAS-3075



RAS-4575

(単位:mm)

| 型 式      | ホイール寸法<br>外径×幅×軸穴×ボス<br>D W d b | フレーム形状<br>h×W1×W3 | 機高<br>H | 全 長<br>L                   | 機幅<br>B | 内幅<br>C | ホイール<br>配列 | ホイール間隔<br>P | カーブ内R<br>R | ホイール<br>1個当りの<br>耐荷重 (kg) | 重量kg   |        |
|----------|---------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|---------|---------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|--------|
|          |                                 |                   |         |                            |         |         |            |             |            |                           | 3,000L | 2,000L |
| RAS-3075 | 50×16×6.4×24                    | 〔63×25×2.5/3.5    | 72      | 1,000・1,500<br>2,000・3,000 | 300     | 250     | 3:2        | 75          | 900        | 15                        | 18     | 12     |
| RAS-3010 | 50×16×6.4×24                    | 〔63×25×2.5/3.5    | 72      | 1,000・1,500<br>2,000・3,000 | 300     | 250     | 3:2        | 100         | 900        | 15                        | 15     | 10     |
| RAS-4575 | 50×16×6.4×24                    | 〔63×25×2.5/3.5    | 72      | 1,000・1,500<br>2,000・3,000 | 450     | 400     | 5:4        | 75          | 900        | 15                        | 26     | 17     |
| RAS-4510 | 50×16×6.4×24                    | 〔63×25×2.5/3.5    | 72      | 1,000・1,500<br>2,000・3,000 | 450     | 400     | 5:4        | 100         | 900        | 15                        | 21     | 14     |

※カーブは各ピッチ相当品となります。