

樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ(アルミ製フレーム)



RSG-3075




RSG-4575

(単位mm)


型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	フレーム形状 h×W1×W3	機高 H	全 長 L	機幅 B	内幅 C	ホイール 配列	ホイール間隔 P	カーブ内R R	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)	重量kg	
											3,000L	2,000L
RSG-3075	50×16×6.4×25	〔63×25×2.5/3.5〕	72	1,000・1,500 2,000・3,000	303	253	3:2	75	900	25	17	11
RSG-3010	50×16×6.4×25	〔63×25×2.5/3.5〕	72	1,000・1,500 2,000・3,000	303	253	3:2	100	900	25	14	10
RSG-4575	50×16×6.4×25	〔63×25×2.5/3.5〕	72	1,000・1,500 2,000・3,000	455	405	5:4	75	900	25	25	16
RSG4510	50×16×6.4×25	〔63×25×2.5/3.5〕	72	1,000・1,500 2,000・3,000	455	405	5:4	100	900	25	20	13

※カーブは各ピッチ相当品となります。

スチールホイールソロバンコンベヤ(スチール製フレーム)

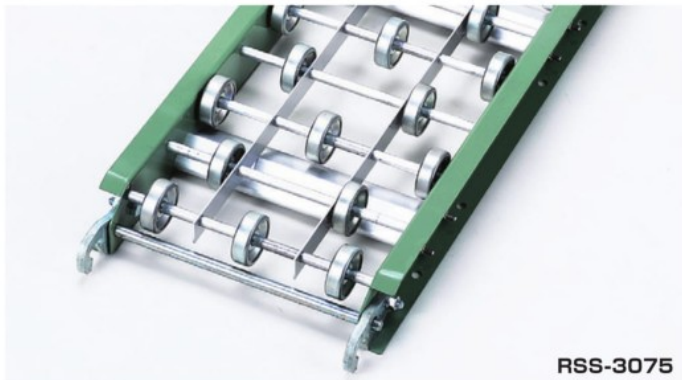

RSS-3075

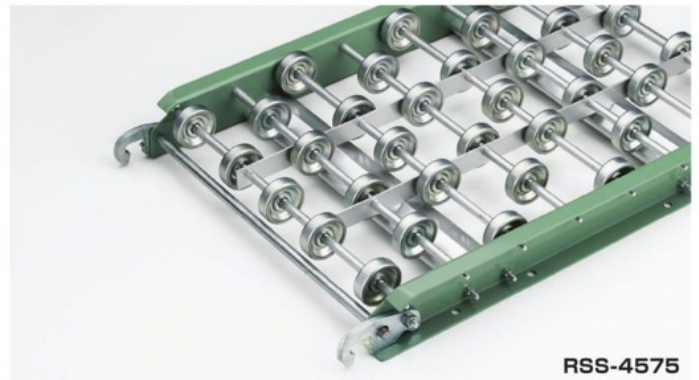

RSS-4575

(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	フレーム形状 h×W1×W3	機高 H	全 長 L	機幅 B	内幅 C	ホイール 配列	ホイール間隔 P	カーブ内R R	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)	重量kg	
											3,000L	2,000L
RSS-3075	50×16×6.4×24	〔63×25×2.3〕	72	1,000・1,500 2,000・3,000	300	250	3:2	75	900	25	31	20
RSS-3010	50×16×6.4×24	〔63×25×2.3〕	72	1,000・1,500 2,000・3,000	300	250	3:2	100	900	25	26	17
RSS-4575	50×16×6.4×24	〔63×25×2.3〕	72	1,000・1,500 2,000・3,000	450	400	5:4	75	900	25	44	29
RSS-4510	50×16×6.4×24	〔63×25×2.3〕	72	1,000・1,500 2,000・3,000	450	400	5:4	100	900	25	36	24

※カーブは各ピッチ相当品となります。