

ベルゴッチ シリーズ

新しいベルゴッチシリーズとして駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトのテンション位置も一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。

標準ベルト(拡大写真)



※脚はオプションです。
オプションページをご参照ください。
(標準色シルバー)



給油口

側面カバー
チェーンの緩みをカバーを外す
見ることができます。



テンション調整用目盛
ベルトの張りが一目でわかります。



QRコード
QRコードを読み取っていただければ製品情報がわかります。

ベルゴッチ

Model 34-S1 34フレーム スタンダードモデル

SIZE	標準仕様								
ベルト幅(公称)	100	150	200	250	300	350	400	500	600
機幅	140	190	240	290	340	390	440	540	640
機長	MIN. 600~8,000 MAX.								

※ベルト幅300mmまではアルミ一体型フレームを使用します。350mm以上はアルミ分割フレーム+SSスリ板方式となります。
※ベルト幅は、10mm単位で製作可能です(標準色)。


SELECT	型式表示				
Model 34	S1	300	2,000	H1	A40
数字/フレーム厚 (mm)	S:スタンダード/モデル名 1:センタードライブ	ベルト幅 (mm)	機長 (mm)	定速/T スピコン変速/H インバータ変速/F 数字/速度記号	A(AC100V単相) B(AC200V単相) C(AC200V三相) 数字/モータ出力 (25W-40W-60W-90W)

機高 | 169
 ベルト速度 | 定速 変速
 搬送能力 | 搬送能力グラフ参照
 オプション | 脚、ガイド…他
 モータ出力 | 25W、40W、60W、(90W/変速のみ)
 ※三相200Vの変速はインバータ変速となります。
 ベルト(標準) | ポリウレタン製1P
 (色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
 オプションベルト No.1-2

- ベルト幅の実寸は、上記公称ベルト幅より5mm狭く、機長4mを越える場合と、ベルト幅500、600モデルは10mm狭くなります。
- 6mを越える機長の場合、中間テンションが付ききます。

電源 | AC100V(単相) AC200V(単相) AC200V(三相)(定速)

搬送能力グラフ(定速) 機長3,000 ベルト幅300

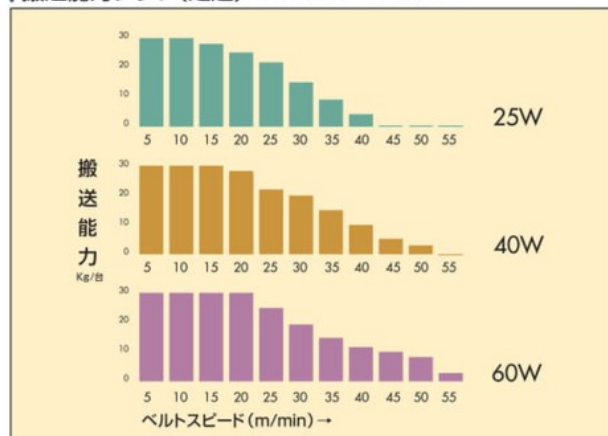

■グラフは水平分散荷重時の能力です。袋物の搬送は、40%以下の設定でご使用下さい。
 ■搬送能力は、諸条件で変動します。

