

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ミエローブ  
三重化学工業株式会社  
日本

Gloves with Arm Cover

## 腕カバー付手袋“やわらかNo5ロング”

同商品群  
在庫数 18 アイテム

- 特長 ●腕カバーの付いた耐油手袋です。  
●腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。  
●油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
- 仕様 ●厚さ:1mm
- 材質 ●表:ポリ塩化ビニール(PVC) ●裏:綿  
●腕カバー部:繊維入り特殊塩ビシート

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
116-7433	NO.801-M	¥1,407	¥1,650	オレンジ+ホワイト	M	65.0	21.5	7.0	5	200	22(170)
116-7432	NO.801-L	¥1,407	¥1,650	オレンジ+ホワイト	L	65.0	23.0	8.0	5	200	49(350)

三重化学工業株式会社 [918275] 商品のお問い合わせ:0598-51-2361 http://www.miekagaku.co.jp/

ミエローブ  
三重化学工業株式会社  
日本

Gloves with Arm Cover

## 腕カバー付手袋“スーパースフトロング”

同商品群  
在庫数 18 アイテム

- 特長 ●腕カバーの付いた耐油手袋です。  
●腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
- 仕様 ●厚さ:1mm
- 材質 ●表:ポリ塩化ビニール(PVC) ●裏:綿

発注単位1双

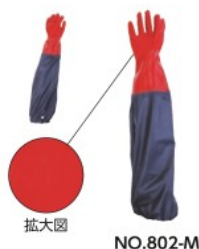
発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
116-7670	NO.800-S	¥1,407	¥1,550	ホワイト	S	65.0	20.0	7.5	5	190	18(360)
116-7436	NO.800-M	¥1,407	¥1,550	ホワイト	M	65.0	20.5	7.5	5	190	31(207)
116-7434	NO.800-L	¥1,407	¥1,550	ホワイト	L	65.0	22.0	8.0	5	190	28(70)
130-9838	NO.800-LL	¥1,300	¥1,550	ホワイト	LL	65.0	24.0	8.0	5	190	63(788)

三重化学工業株式会社 [918275] 商品のお問い合わせ:0598-51-2361 http://www.miekagaku.co.jp/

ミエローブ  
三重化学工業株式会社  
日本

Gloves with Arm Cover

## 腕カバー付手袋“No300ロング”

同商品群  
在庫数 18 アイテム

- 特長 ●腕カバーの付いた耐油手袋です。  
●腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
- 仕様 ●厚さ:1mm
- 材質 ●表:ポリ塩化ビニール(PVC) ●裏:綿  
●腕カバー部:繊維入り特殊塩ビシート

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
116-7480	NO.802-M	¥1,471	¥1,650	ブラウン+パープル	M	70.0	23.0	7.5	5	310	25(500)
116-7635	NO.802-L	¥1,471	¥1,650	ブラウン+パープル	L	70.0	24.5	8.0	5	310	115(240)
116-7644	NO.802-LL	¥1,471	¥1,650	ブラウン+パープル	LL	70.0	25.5	8.5	5	310	23(100)

三重化学工業株式会社 [918275] 商品のお問い合わせ:0598-51-2361 http://www.miekagaku.co.jp/

ミエローブ  
三重化学工業株式会社  
日本

Gloves with Arm Cover

## 腕カバー付手袋“ソフトポアツートンロング”

同商品群  
在庫数 18 アイテム

- 特長 ●腕カバーの付いた耐油手袋です。  
●腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。  
●裏地ポアのため暖かいです。
- 仕様 ●厚さ:10mm
- 材質 ●表:ポリ塩化ビニール(PVC) ●裏:アクリルポア  
●腕カバー部:繊維入り特殊塩ビシート

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
116-7653	NO.704-L	¥1,929	¥2,300	オレンジ+ホワイト	L	65.0	24.0	8.0	5	250	5(24)

三重化学工業株式会社 [918275] 商品のお問い合わせ:0598-51-2361 http://www.miekagaku.co.jp/

アトム  
日本

Interlocked Cotton Lined Natural Rubber Gloves

## 腕カバー付天然ゴム手袋“ラバーホープV55cm”

同商品群  
在庫数 5 アイテム

New RoHS



- 特長 ●綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋です。  
●手袋と腕カバーが一体になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。  
●履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。  
●ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
- 仕様 ●厚さ:1.3mm ●裏布付 ●抗菌防臭
- 材質 ●表:天然ゴム ●裏:綿100%
- 製造国 ●日本

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
813-6944	214V-55-L	¥1,429	¥1,780	黒	L	55	22.0	7.7	50	288	-
862-1473	214V-55-LL	¥1,429	¥1,780	黒	LL	55	23.2	7.9	50	294	-

アトム株式会社 [752800] 商品のお問い合わせ:0846-26-0021 http://www.atom-glove.co.jp/