

三浦電気 4P M8 強靱屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セット


4PM8組立式コネクタ

+

4PM8強靱屈曲モールドケーブル

+

4PM8固定モールドケーブル

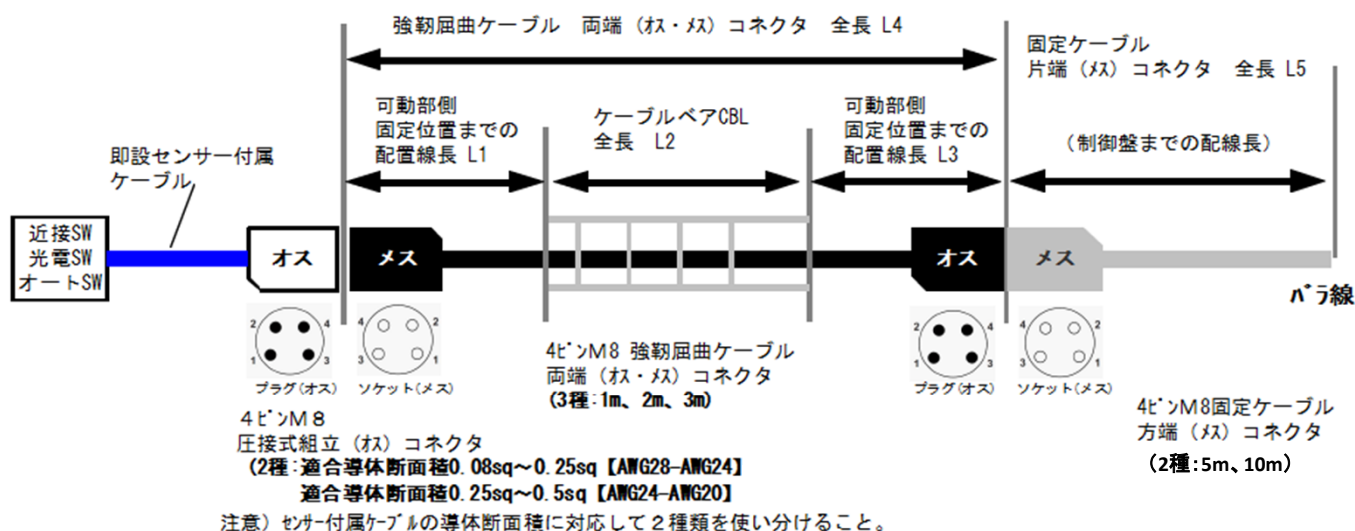

セット品番 センサ用可動ケーブル 4ピンM8組立式コネクタ センサ導体径 0.08-0.25sq対応タイプ

三浦電気	4PM8-KFS0.25-DFSMS1M-MFS-5M	4PM8 組立オスコネクタ+屈曲1m+固定5m
三浦電気	4PM8-KFS0.25-DFSMS1M-MFS-10M	4PM8 組立オスコネクタ+屈曲1m+固定10m
三浦電気	4PM8-KFS0.25-DFSMS2M-MFS-5M	4PM8 組立オスコネクタ+屈曲2m+固定5m
三浦電気	4PM8-KFS0.25-DFSMS2M-MFS-10M	4PM8 組立オスコネクタ+屈曲2m+固定10m
三浦電気	4PM8-KFS0.25-DFSMS3M-MFS-5M	4PM8 組立オスコネクタ+屈曲3m+固定5m
三浦電気	4PM8-KFS0.25-DFSMS3M-MFS-10M	4PM8 組立オスコネクタ+屈曲3m+固定10m

セット品番 センサ用可動ケーブル 4ピンM8組立式コネクタ センサ導体径 0.25-0.5sq対応タイプ

三浦電気	4PM8-KFS0.5-DFSMS1M-MFS-5M	4PM8 組立オスコネクタ+屈曲1m+固定5m
三浦電気	4PM8-KFS0.5-DFSMS1M-MFS-10M	4PM8 組立オスコネクタ+屈曲1m+固定10m
三浦電気	4PM8-KFS0.5-DFSMS2M-MFS-5M	4PM8 組立オスコネクタ+屈曲2m+固定5m
三浦電気	4PM8-KFS0.5-DFSMS2M-MFS-10M	4PM8 組立オスコネクタ+屈曲2m+固定10m
三浦電気	4PM8-KFS0.5-DFSMS3M-MFS-5M	4PM8 組立オスコネクタ+屈曲3m+固定5m
三浦電気	4PM8-KFS0.5-DFSMS3M-MFS-10M	4PM8 組立オスコネクタ+屈曲3m+固定10m