

エアチャネル

内側底面から履き口にかけて伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。



特許出願中

NHG2000スーパーの断面画像

全方向の滑りに強い ハイグリップスーパー底

水や油の床面でも滑りにくい靴底。靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけでなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。



超耐油配合(スーパー耐油)

一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。

筒幅調整可能

筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。




長さ調整可能

用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。

※画像はNHGLのイメージです。

NHG2000 スーパー

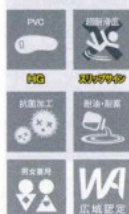

ホワイト

ブラック

B-03底

男女兼用 超耐滑長靴 ハイグリップ

- 製法：1式
- 中敷：EVA全敷(通気穴つき)
- 標準高さ：300mm
- 標準重量：1,400g/足
- ※内側にエアチャネル付
- 甲被：PVC
- 靴底：PVC
- 標準筒周：430mm

商品コード	色	サイズ(EEE)	標準価格
21300090	ホワイト	22~28cm	5,400円
21300091	ホワイト	29~30cm	7,600円
21300092	ブラック	22~28cm	5,400円
21300093	ブラック	29~30cm	7,600円

NHGL2000 スーパー



ホワイト

B-03底

男女兼用 超耐滑長靴 ハイグリップ

- 製法：1式
- 甲被：PVC
- 中敷：EVA全敷(通気穴つき)
- 靴底：PVC
- 標準高さ：350mm
- 標準筒周：435mm
- 標準重量：1,480g/足
- ※内側にエアチャネル付

商品コード	色	サイズ(EEE)	標準価格
21300088	ホワイト	22~28cm	5,400円
21300089	ホワイト	29~30cm	7,600円

NHG2000 スーパー フード



ホワイト

B-03底

男女兼用 超耐滑長靴 ハイグリップ

- 製法：1式
- 甲被：PVC
- 中敷：EVA全敷(通気穴つき)
- 靴底：PVC
- 標準高さ：445mm(フード含む)
- 標準筒周：435mm
- 標準重量：1,450g/足
- ※内側にエアチャネル付

商品コード	色	サイズ(EEE)	標準価格
21300096	ホワイト	22~28cm	7,200円
21300097	ホワイト	29~30cm	10,000円