

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Working Wear VERDEXEL ESD  
静電気帯電防止作業服“ベルデクセルESDシリーズ”



VE71 UE (シルバーグレー)



VE73 UE (ブルー)



VE77 UE (ネイビー)




VE71 SITA (シルバーグレー)



VE73 SITA (ブルー)



VE77 SITA (ネイビー)

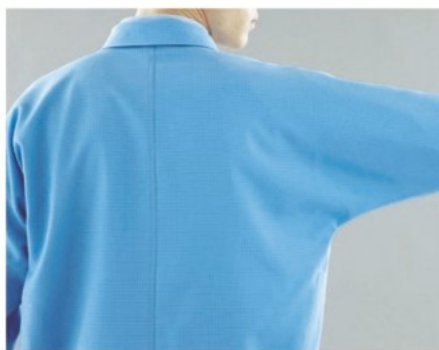

## I-SEAM 構造 (アイシーム構造)

「特許出願中」

生地表面の電気抵抗値を抑えるには、縫製箇所を最小限にすることがポイントです。そこで、背中の中心1本で縫製するなど、ウェアの構造から新開発。ワーキングウェアとしての機能性を保ちながら、スマートなシルエットと動きやすさを実現しました。

- 特長** ●ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性。  
●着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
- 仕様** ●IEC(国際電気標準会議)対応  
●帯電防止作業服JIS適合品  
●吸水・防汚加工
- 製造国** ●ベトナム



氏名、会社名、名入れ対応可能です。

### ブルゾン

- 特長** ●縫製箇所を最小限にしたアイシーム構造を採用。表面の電気抵抗を大幅に低減し、着心地と動きやすさにも優れた作業服です。
- 材質** ●ポリエステル100% ●ストレッチツイル(厚地)  
●ファスナー:樹脂 ●マジックテープ(胸ポケット、カフス)

発注単位1着		(価格改定日 20.05) ミドリ安全㈱[883194]									
発注コード	品番	税抜価格(1着)	メーカー希望小売価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	裾包数(着)	質量(g)	実績(前年比%)	
754-8869	VE71 UE M	¥10,324	¥11,900	シルバーグレー	M	61	114	25	520	12(93)	
754-8842	VE71 UE L	¥10,324	¥11,900	シルバーグレー	L	64	118	25	570	8(39)	
754-8851	VE71 UE LL	¥10,324	¥11,900	シルバーグレー	LL	67	122	25	580	9(129)	
754-8834	VE71 UE 3L	¥10,324	¥11,900	シルバーグレー	3L	70	128	25	610	4(200)	
754-8940	VE73 UE M	¥10,324	¥11,900	ブルー	M	61	114	25	520	1(100)	
754-8923	VE73 UE L	¥10,324	¥11,900	ブルー	L	64	118	25	570	0(-)	
754-8931	VE73 UE LL	¥10,324	¥11,900	ブルー	LL	67	122	25	580	1(15)	
754-8915	VE73 UE 3L	¥10,324	¥11,900	ブルー	3L	70	128	25	610	3(300)	
754-9024	VE77 UE M	¥10,324	¥11,900	ネイビー	M	61	114	25	520	3(300)	
754-9008	VE77 UE L	¥10,324	¥11,900	ネイビー	L	64	118	25	570	12(400)	
754-9016	VE77 UE LL	¥10,324	¥11,900	ネイビー	LL	67	122	25	580	13(650)	
754-8991	VE77 UE 3L	¥10,324	¥11,900	ネイビー	3L	70	128	25	610	1(50)	

### ワークパンツ

- 材質** ●ポリエステル100% ●ストレッチツイル(厚地)  
●ファスナー:樹脂 ●マジックテープ(左後ポケット)

発注単位1着		(価格改定日 20.05)									
発注コード	品番	税抜価格(1着)	メーカー希望小売価格(1着)	色	サイズ	ウエスト(cm)	股下(cm)	裾包数(着)	質量(g)	実績(前年比%)	
754-8826	VE71 SITA M	¥7,277	¥8,400	シルバーグレー	M	75-80	78	25	420	7(70)	
754-8800	VE71 SITA L	¥7,277	¥8,400	シルバーグレー	L	80-85	78	25	470	5(50)	
754-8818	VE71 SITA LL	¥7,277	¥8,400	シルバーグレー	LL	85-90	78	25	480	6(60)	
754-8796	VE71 SITA 3L	¥7,277	¥8,400	シルバーグレー	3L	90-95	78	25	490	0(-)	
754-8907	VE73 SITA M	¥7,277	¥8,400	ブルー	M	75-80	78	25	420	0(-)	
754-8885	VE73 SITA L	¥7,277	¥8,400	ブルー	L	80-85	78	25	470	6(-)	
754-8893	VE73 SITA LL	¥7,277	¥8,400	ブルー	LL	85-90	78	25	480	1(-)	
754-8877	VE73 SITA 3L	¥7,277	¥8,400	ブルー	3L	90-95	78	25	490	0(-)	
754-8982	VE77 SITA M	¥7,277	¥8,400	ネイビー	M	75-80	78	25	420	4(400)	
754-8966	VE77 SITA L	¥7,277	¥8,400	ネイビー	L	80-85	78	25	470	10(112)	
754-8974	VE77 SITA LL	¥7,277	¥8,400	ネイビー	LL	85-90	78	25	480	8(134)	
754-8958	VE77 SITA 3L	¥7,277	¥8,400	ネイビー	3L	90-95	78	25	490	4(100)	

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>



Statshield  
SMOCK ジャケットタイプ(ニット袖口)

New



73749

- 特長** ●作業者の衣服から発生する静電気を遮蔽し、静電気に敏感な製品の破損を防ぎます。  
●接地可能な静電気コントロール衣服システムはANSI/ESD STM2.1に準拠し、ANSI/ESD S20.20-2014(RTG < 3.5 × 10<sup>7</sup>Ω)の要求に基づいて試験されました。  
●静電気に敏感な電子部品などの製造現場にて着用を推奨いたします。

- 仕様** ●ニット袖口  
**材質** ●カーボンポリエステル  
**製造国** ●アメリカ

発注単位1着		(価格改定日 19.03) DESCO JAPAN㈱[659171]									
発注コード	品番	税抜価格(1着)	メーカー希望小売価格(1着)	色	サイズ	胸回り(cm)	袖丈(cm)	裾包数(着)	質量(g)	実績(前年比%)	
113-3346	73749	¥7,875	¥8,810	青	XS	76~ 82	86	1	180	-	
113-6449	73750	¥7,518	¥8,410	青	S	86~ 92	86	1	200	-	
113-4883	73755	¥7,875	¥8,810	青	M	97~102	87	1	200	-	
113-6457	73760	¥7,875	¥8,810	青	L	107~112	89	1	200	-	

☎商品のお問い合わせ:043-309-4470 <http://www.descoasia.co.jp/>