

フロントヘッドモデル




X6306FWS



X6310FWS

- 移動ヘッドをフロント部に配置して、アーム取出し方向の自由設計を実現しました。
- 1モータでX-Z を作動する簡単制御と安定搬送を継承。
- スライドガイドは、X 軸・Z 軸とも2列構成で、従来品の1列ガイドに比べ剛性アップしました。
- 従来品の高可搬タイプは最大搬送質量0.5kg に対し、フロントヘッドは2kg まで搬送可能です。

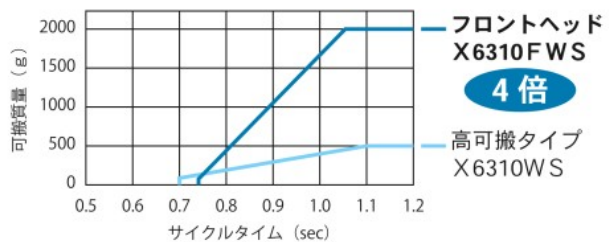

バリエーション

モデルNo.	ストローク X×Z (mm)	
	X	Z
X6305FWS(注3)	50	15
X6306FWS	60	21
X6307FWS	70	24
X6308FWS	80	30
X6309FWS	90	32
X6310FWS	100	36
X6311FWS	110	40
X6312FWS	120	42
X6313FWS	130	46

製品記号の読み方

X6310FWS - 66ACPS10 - D1 - AS

PPUモデルNo.

駆動方式

下記表より

(注)

ドライバ付属

無記号:無し

下記表より

内蔵センサ

AS:標準

モータ(注3)	駆動方式 記号		対象ドライバ 記号
	ギヤヘッド	ギヤヘッド・ブレーキ付	
α STEP AR AC電源	Z66ACPS10	Z66MCPS10	D1,DD1,D2,DD2
α STEP AR DC電源	Z66AKPS10	Z66MKPS10	D,DD
α STEP AZ AC電源	66ACPS10	66MCPS10	D1,DD1,D2,DD2
α STEP AZ DC電源	66AKPS10	66MKPS10	D,DD

注1. ドライバ「無し」はお客様でご用意ください。

注2. モータドライバの接続ケーブルはお客様での手配またはご指示ください。

注3. X6305FWSのモータはAC電源のみです。また駆動方式の末尾が「PS5」になります。

・パルス列タイプ

モータ名称	ドライバ型式 (メーカー型式)		
	DC24V	AC100V	AC200V
α STEP AZ	AZD-K	AZD-A	AZD-C
α STEP AR	ARD-K	ARD-A	ARD-C
ドライバ記号	D	D1	D2

・位置決め機能付きタイプ

モータ名称	ドライバ型式 (メーカー型式)		
	DC24V	AC100V	AC200V
α STEP AZ	AZD-KD	AZD-AD	AZD-CD
α STEP AR	ARD-KD	ARD-AD	ARD-CD
ドライバ記号	DD	DD1	DD2