


## 外部入力タイプ

### ■ 寸法図

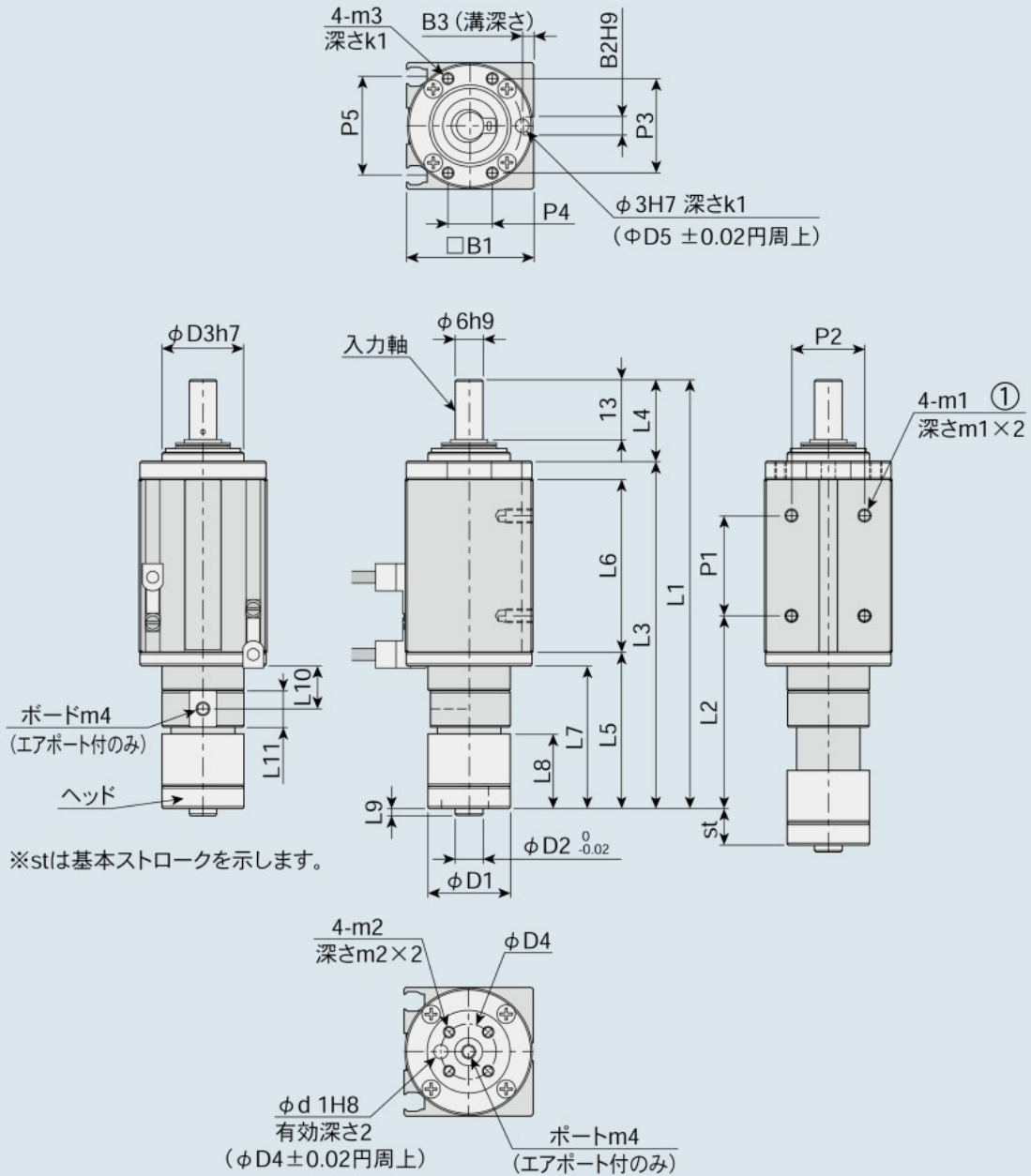

Model No.	ストローク st	長さ											ピッチ				
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	P1	P2	P3	P4	P5
PIU2804	4	78.5	34.5	60.5	18	26.5	30	23.5	20.5	1.5	5.5	8	14	16	20.9	9.7	21.8
PIU2808	8	94.5	42.5	76.5	18	34.5	38	31.5	16.5	1.5	9.5	8	22	16	20.9	9.7	21.8
PIU2812	12	110.5	50.5	92.5	18	42.5	46	39.5	20.5	1.5	13.5	8	30	16	20.9	9.7	21.8
PIU2816	16	126.5	58.5	108.5	18	50.5	54	47.5	24.5	1.5	—	—	38	16	20.9	9.7	21.8
PIU2820	20	142.5	66.5	124.5	18	58.5	62	55.5	28.5	1.5	—	—	46	16	20.9	9.7	21.8
PIU4212	12	136	57	115	21	49	58	44	22.3	2	14.2	12	42	30	32.2	15	27
PIU4220	20	168	73	147	21	65	74	60	30.3	2	22.2	12	58	30	32.2	15	27

Model No.	穴			タップ					径					
	B1	B2	B3	d1	m1	m2	m3	m4	k1	D1	D2	D3	D4	D5
PIU28□□	28	4	2.5	3	M3	M2.5	M2.6	M3	4	18	6	18	12	23
PIU42□□	42	6	3.5	4	M4	M3	M3	M5	8	28	10	28	20	35.5

※stは基本ストロークを示します。  
詳細はP-10をご覧ください。